

Kabelklemme für Erdungsstab, Rundstahlschelle, verzinkt, ein Leiter



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Verzinkte Oberfläche sorgt für diebstahlsicheres Erscheinungsbild

Aufnahme von elektrischen Leitern in paralleler und senkrechter Richtung


SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

Katalognummer	Material	Oberfläche	Erdungsstange Durchmesser, nominal	Leitergröße, UL
GC065	Bronze, Edelstahl 304 (EN 1.4301)	Verzinkt	5/8" - 3/4"	2/0 Sol - 250 kcmil Str, 70 mm ² Str - 120 mm ² Str

Leiterausrichtung (parallel oder senkrecht)					
GC064	Leitergröße (Litzendraht)				
Tiefenerder nominaler Durchmesser	16 mm ²	25 mm ²	35 mm ²	50 mm ²	70 mm ²
5/8" Kupfergebundene Erdungsstange	Par.	Par.	Par.	Perp.	Perp.
5/8" Tiefenerder aus verzinktem/rostfreien Edelstahl	Par.	Par.	-	Perp.	Perp.
3/4" Verkupfelter Tiefenerder	Par.	-	-	Perp.	Perp.
3/4" Tiefenerder aus verzinktem/rostfreien Edelstahl	-	-	-	Perp.	-
GC065	Leitergröße (Litzendraht)				
Tiefenerder nominaler Durchmesser	16 mm ²	25 mm ² -70 mm ²		95 mm ²	120 mm ²
5/8" Kupfergebundene Erdungsstange	Par.	Beide		Beide	Par.
5/8" Tiefenerder aus verzinktem/rostfreien Edelstahl	Par.	Beide		Beide	Par.
3/4" Verkupfelter Tiefenerder	Par.	Beide		Beide	-
3/4" Tiefenerder aus verzinktem/rostfreien Edelstahl	Par.	Beide		-	-

DIAGRAMME

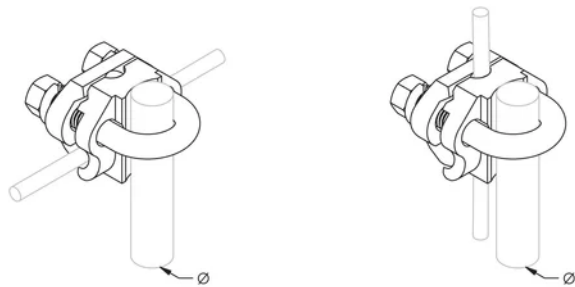

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE