

ISONV Betonmontagesockel



MERKMALE

Zur Verwendung als Ballast für Maststative auf horizontalen Oberflächen


Die geschäumte Auflage bietet eine geringe Abriebfläche für besseren Schutz der Dachhaut

Inklusive Edelstahlbeschlge

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

Katalognummer	Material	Hhe 1 (H1)	Hhe 2 (H2)	Lnge (L)	Stckgewicht
ISONVBLOCKSET1	Concrete, Edelstahl 304 (EN 1.4301)	90mm	270mm	350mm	19.9 kg
ISONVBLOCKSET2	Concrete, Edelstahl 304 (EN 1.4301)	175mm	270mm	350mm	39.2 kg
ISONVBLOCKSET3	Concrete, Edelstahl 304 (EN 1.4301)	260mm	340mm	350mm	58.6 kg
ISONVBLOCKSET4	Concrete, Edelstahl 304 (EN 1.4301)	345mm	430mm	350mm	78 kg
ISONVBLOCKSET5	Concrete, Edelstahl 304 (EN 1.4301)	430mm	500mm	350mm	97.4 kg

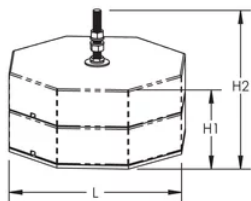

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE