

nVent ERICO Railclips, Doppelheizer, Netz oder Fuß, Mobile Schiene



MERKMALE

Schnelle und einfache Hammermontage

Ermöglicht die Sicherung eines Doppelprofil-Heizsystems, reduziert den Wartungsaufwand und verbessert die Sicherheit am Wegrand

Passend für verschiedene Schienenprofile


Keine Demontage des Ballastmaterials erforderlich

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

| Katalognummer | Artikelnummer | Material | Schienenart | Länge (L) | Breite (W) | Schienenfußdicke (RFT) |
|---------------|---------------|------------------------------|---|-----------|------------|------------------------|
| EM912RHB | 190930 | Edelstahl 301 (EN 1.4310) | T- Schienenabschnitt 40 kg bis 65 kg | 76mm | 45 mm | 14 - 20 mm |

DIAGRAMME

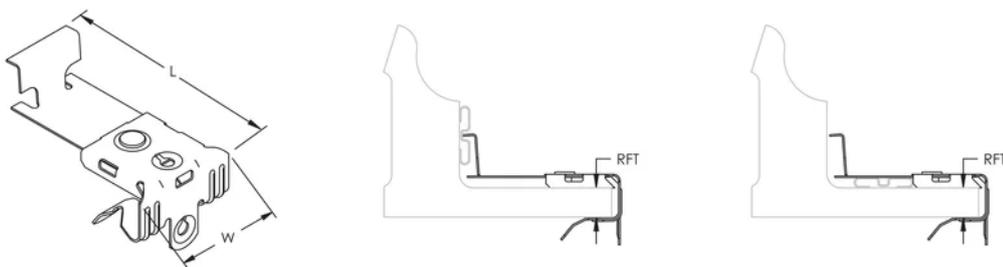

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE