

Schnappverschlussklemmen für Kabelrohr



MERKMALE

Zur erhöhten Abstützung und Positionierung von Leitern

Schnapp-Verschluss-Installation benötigt keine Werkzeuge

SPEZIFIKATIONEN

Material: Nylon

Table 1/2


| Katalognummer | Artikelnummer | Leitergröße | Höhe (H) | Breite (W) | A | Lochgröße (HS) |
|---------------|---------------|-----------------|----------|------------|-------|----------------|
| SRL23N8 | 103710 | Volldraht 8 mm | 25 mm | 23 mm | 23 mm | 6.5 mm |
| SRL-23-N6 | 103700 | Volldraht 6 mm | 25 mm | 23 mm | 23 mm | 6.5 mm |
| SRL-23-N10 | 103720 | Volldraht 10 mm | 25 mm | 23 mm | 23 mm | 6.5 mm |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Stückgewicht |
|---------------|---------------|--------------|
| SRL23N8 | 103710 | 0.01 kg |
| SRL-23-N6 | 103700 | 0.01 kg |

| Katalognummer | Artikelnummer | Stückgewicht |
|---------------|---------------|--------------|
| SRL-23-N10 | 103720 | 0.01 kg |

DIAGRAMME

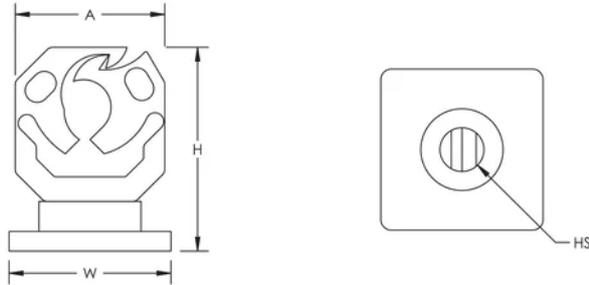

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE