

# Gestanzte Stehfalzklemme



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Klammern an rechteckigen, abgerundeten oder gedrückten Firstnähten

Zur Verwendung mit einlochigen Kabelbindern zur Sicherung von Leitern


## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Material                      | Tiefe (D) | Höhe (H) | Breite (W) | A              |
|---------------|---------------|-------------------------------|-----------|----------|------------|----------------|
| LPS815        | 701972        | Edelstahl 18-8<br>(EN 1.4305) | 38.1mm    | 50.8 mm  | 46.23 mm   | 3.17 - 38.1 mm |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Gewindegröße (TS) | Stückgewicht |
|---------------|---------------|-------------------|--------------|
| LPS815        | 701972        | M6                | 0.11 kg      |

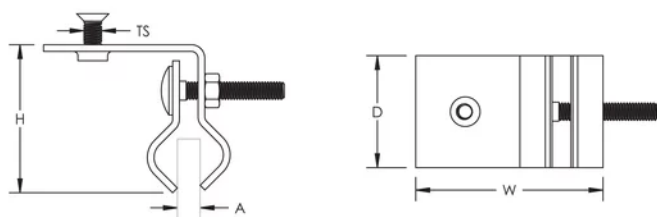

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**