

# Universelle Kabelschutzrohrklammer mit eingebautem Anker



## MERKMALE

Einbauanker für vertikale Montage vorgesehen

Sicherung von Rund- oder Bandleitern

## SPEZIFIKATIONEN


Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Leitergröße	Bandgröße	Durchmesser (Ø)	Höhe (H)
SFTP23N	107660	Nylon	Volldraht 6 mm – Volldraht 11 mm	25 x 3 mm, 26 x 2 mm, 30 x 2 mm	8 mm	20 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Länge (L)	Breite (W)	A	Stückgewicht
SFTP23N	107660	56mm	51 mm	36 mm	0.02 kg

## DIAGRAMME

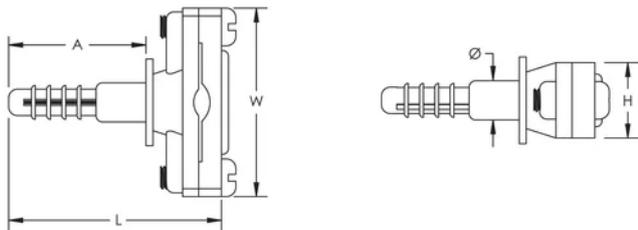

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE