

Universeller Kabelklemme für Erdungsstab, Gewindestange zu Leiter, Bronze




Die nVent ERICO Universal-Klemmvorrichtung ist eine kosteneffiziente und zuverlässige Methode, um Erdungsstangen mit Leitern in Ihrem gesamten Erdungs- und Verbindungssystem zu verbinden. Die Klemmvorrichtung eignet sich sowohl für die oberirdische als auch für die unterirdische Installation. Die Komponenten werden mit Werkzeugen, die auf jeder Baustelle verfügbar sind, zusammengezogen.

Jetzt in der am häufigsten nachgefragten Universalgröße erhältlich, können Sie bei der Arbeit weniger mitnehmen und mehr erledigen.

Wenn Sie sich für Ihre bevorzugte Anschlussmethode entscheiden, stellen Sie sicher, dass Sie sich bei technischen Fragen oder technischen Anforderungen an unser Team wenden.

ZERTIFIZIERUNGEN

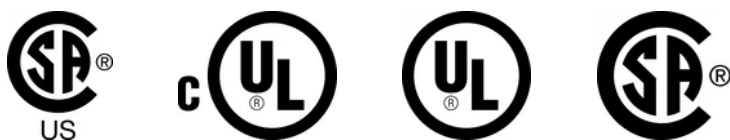

MERKMALE

Zur Verwendung mit verkupferte Tiefenerdern

Teile mit UL 467-Zulassung sind für die direkte Einbringung in Erde oder Beton geeignet

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	Material	Erdungsstange Durchmesser, nominal	Erdungsstange Durchmesser, tatsächlich (Ø)	Leitergröße	Größe Armierung, Kanada

CP34	158175	Siliziumbronze	1/2" - 3/4"	12.5 - 17.3 mm	Volldraht Nr. 10 – Litzendraht 1/0, 6 mm ² Solid - 50 mm ² Stranded	10M
------	--------	----------------	-------------	----------------	--	-----

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Bewehrungssta bgröße, metrisch	Größe Armierung, USA	Schlüsselweite	Entspricht	Drehmoment (TQ)
CP34	158175	12 mm	#4	1/2"	IEC EN 62561-1	16.9 N·m

DIAGRAMME

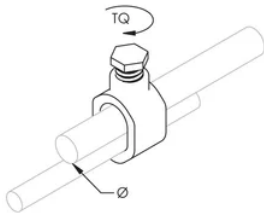

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE