

DRGN Klipp-Mutter für asymmetrische DIN-Schiene



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Für die Montage auf asymmetrischen DIN-Profilen vorgesehen

Bietet Gewindebohrungen zur Befestigung von Geräten auf DIN-Profilen

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt


Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Gewindegröße 1 (TS1)	Gewindegröße 2 (TS2)	Breite (W)	Höhe (H)
DRGNM6	558080	Stahl, Polyamide	M4	M6	12 mm	25 mm
DRGNM5	558070	Stahl, Polyamide	M3	M5	12 mm	25 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Stückgewicht
DRGNM6	558080	0.04 kg
DRGNM5	558070	0.04 kg

DIAGRAMME

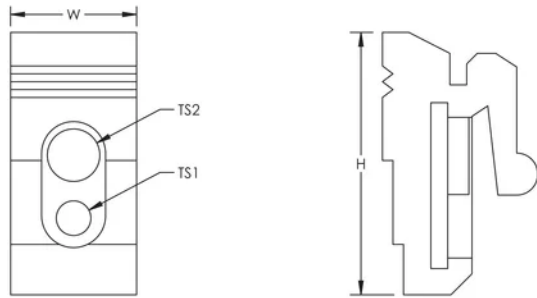

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE