

# EB-166 Hauptanschlussklemme



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Schnell und einfach zu installieren

RoHS-konform


## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Leitergröße, IEC	Lochgröße (HS)	Tiefe (D)
EB166CON25	568671	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	Litzendraht 6–25 mm <sup>2</sup>	4.5 mm	8.5mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Breite (W)	Dicke (T)	Drehmoment (TQ)	Stückgewicht
EB166CON25	568671	19 mm	2 mm	0.89 N·m	0 kg

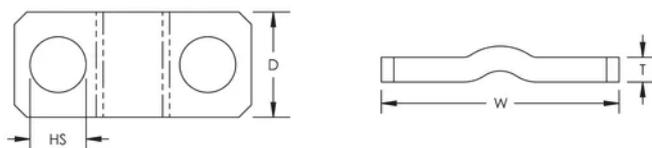

### WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

#### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

#### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE