


Hydraulisches Biegewerkzeug für FLEXIBAR und massive Kupferschienen

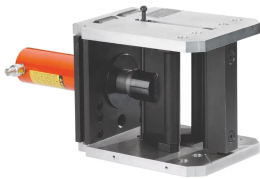

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Geeignet für Sammelschienen aus Kupfer oder Aluminium und nVent ERIFLEX Flexibar

Multifunktionswerkzeug erzeugt "V"- oder "Z"-Bögen und richtet die Verteilerschiene für Korrekturen aus

Abnehmbare Deckplatte ermöglicht mehrere Biegungen auf einer Verteilerschiene

Die Bodenplatte ist geprägt, um eine 90°-Biegung anzuzeigen

Inklusive Stahlschienenhalter zum Biegen von Verteilerschienen, wenn das Werkzeug nicht am hydraulischen nVent ERIFLEX Flexibar und am Verteilerschienen-Arbeitsplatz befestigt ist

RoHS-konform

SPEZIFIKATIONEN


Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Stromschienenbreite	Stromschienendicke	Biegewinkel	Biegeradius	Tiefe (D)
HYDR-BB-BEN	545670	200 mm Max	12.7 mm Max	100 ° Max	12.5mm	500mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Höhe (H)	Breite (W)	Stückgewicht
HYDR-BB-BEN	545670	261 mm	230 mm	51 kg

DIAGRAMME

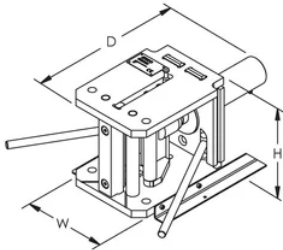

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE