


PPS pressgeschweißtes Stromband

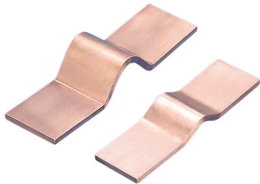

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Druckgeschweißte Bleche werden durch Gleichstrom miteinander verschweißt

Druckschweißen formt eine feste Anschlusslasche mit den Eigenschaften einer einfachen Stange

Kleinerer Querschnitt für gleiche Kapazität

Läuft kühler als gleicher Querschnitt

SPEZIFIKATIONEN

Lamellendicke: 0.3mm
Material: Kupfer
Oberfläche: Blank

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Querschnitt	ΔT 30 K	ΔT 50 K	Länge (L)	Höhe (H)
PPS100X10-100	566050	1000mm ²	1825A	2418A	300mm	54 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Querschnitt	ΔT 30 K	ΔT 50 K	Länge (L)	Höhe (H)
PPS100X10-110	566060	1000mm ²	1825A	2418A	360mm	53 mm
PPS100X15-110	566070	1500mm ²	2178A	2886A	360mm	57 mm
PPS50X10-80-280	566030	500mm ²	1022A	1354A	280mm	58 mm
PPS80X10-100	566040	800mm ²	1511A	2002A	320mm	52 mm


Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	A	B	C	Stückgewicht	Stromkoeffizient zwei Anschlüsse
PPS100X10-100	566050	100 mm	100 mm	10 mm	3.06 kg	1.6
PPS100X10-110	566060	110 mm	100 mm	10 mm	3.61 kg	1.6
PPS100X15-110	566070	110 mm	100 mm	15 mm	5.38 kg	1.6
PPS50X10-80-280	566030	80 mm	50 mm	10 mm	1.44 kg	1.72
PPS80X10-100	566040	100 mm	80 mm	10 mm	2.62 kg	1.65

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Bei Parallelschaltung müssen die beiden Nebenschlüsse einen Mindestabstand gleich mit der Dicke des Nebenschlusses aufweisen, um eine Luftkühlung zu ermöglichen.

 DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE