

Universelle Verbindungsschiene



nVent ERIFLEX Verbindungs-, Erdungs- und Nullleiterverteilerschienen dienen dazu, mehrere Erdungsleiter in einem Schaltschrank anzuschließen, und können in vielen unterschiedlichen Anwendungen wie Schalt- und Steuergeräten, elektrischen Geräten, für die Wind- und Solarenergieerzeugung und für Datenzentren verwendet werden. Diese universelle Verbindungsklemme kann zur Stromverteilung als IEC-Nennstrom von 450A benutzt werden.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Leicht mit einem Sechskantschlüssel zu verdrahten

Konstruktion ermöglicht eine Sichtprüfung des Leiters und Bestätigung der Verbindung

Zur Verwendung mit Kupfer-Verteilerschiene, gelocht oder mit Gewinde

Hoher Füllgrad ermöglicht Ausgangsanschluss mit oder ohne Klemme

Schnell und einfach zu installieren

RoHS-konform


SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	CB7X16
Artikelnummer	553150
Material	Messing
Max. Bemessungsstrom	450A
Anzahl Tunnelanschlüsse	7
Leitergröße, IEC	(7) Litzendraht 1,5–16 mm ²

Katalognummer	CB7X16
Größe Aderendhülsenleiter, IEC	(7) 1.5 - 16 mm ²
Leitergröße, UL	(7) #10 - #6 Solid (7) Litzendraht Nr. 8–Nr. 4
Tiefe (D)	12.5mm
Höhe (H)	31 mm
Breite (W)	68 mm
A	9 mm
B	4 mm
Drehmoment (TQ)	3.5 N·m
Stückgewicht	0.08 kg

Gewindegröße TS	c
M5	18 mm
M6	17,5 mm; 25 mm
M8	20 mm; 25 mm
M10	25 mm

DIAGRAMME

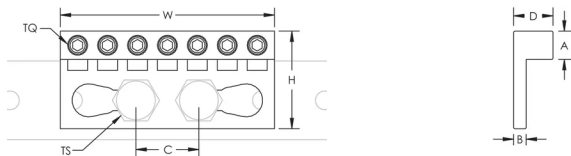

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE