


Anti-Kondensat-Schaltschrankheizung groß, EHG

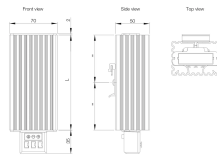

Die Anti-Kondensationsheizung EHG ist mit einer Heizkapazität von 15 bis 150 Watt erhältlich. Die breite Palette erleichtert die Suche nach einem optimalen Heizgerät auch für kleine Gehäuse. Eine Wasserkondensation wird selbst bei starken Abfällen der Umgebungstemperatur vermieden.

INDUSTRIE-STANDARDS

cRUus_UL

CE

EAC

MERKMALE

Beschreibung: Große Heizung, in vertikaler Position zu montieren. Zur Vermeidung von Kondensation. Montage-Clip für 35 mm DIN-Schiene (EN60715).

Heizelement: PTC resistor, self regulating and temperature limiting.

Material: Plastik und anodisiertes Aluminium-Profil.

Betriebstemperatur: -40 °C bis +70 °C. Die Heizkapazität gilt für die Umgebungstemperatur von 20 °C.

Anschluss: Steckklemmenanschluss (2 x 0,5 - 2,5 mm²). Auf Anfrage verfügbar mit Anschlusskabel (500 mm).

Schutzart: IP 20 mit Klemmen geliefert. IP 44 auf Anfrage (mit Kabel geliefert).

Zertifikate: CE, EAC, cULus_UL Listed.

Verpackungseinheit: 1 Stück.

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1						
Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Nennleistung in Watt	Material	Oberfläche
EHG015	102mm	70mm	50mm	15W	Kunststoff, Kunststoff	Mühle
EHG030	102mm	70mm	50mm	30W	Kunststoff, Kunststoff	Mühle
EHG045	102mm	70mm	50mm	45W	Kunststoff, Kunststoff	Mühle
EHG060	177mm	70mm	50mm	60W	Kunststoff, Kunststoff	Mühle
EHG075	177mm	70mm	50mm	75W	Kunststoff, Kunststoff	Mühle
EHG100	177mm	70mm	50mm	100W	Kunststoff, Kunststoff	Mühle
EHG150	252mm	70mm	50mm	150W	Kunststoff, Kunststoff	Mühle

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.