


Sammelschienenadapter 32 A mit Kabeln, W060

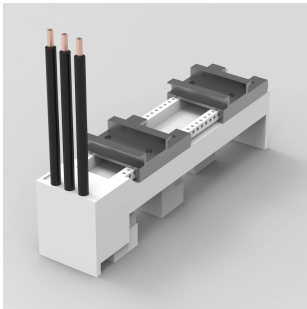

Sammelschienenadapter, angepasst an das Design der Bauteilhersteller.

INDUSTRIE-STANDARDS

GL

MERKMALE

Beschreibung: Sammelschienenadapter, 32 A. Mit Kabeln 6 mm². An das Design des Leistungsschalter-Herstellers angepasst.

Nennspannung: 690 V.

Bemessungsstrom: 32 A.

Für Sammelschienen: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Verlustleistung bei 80% Last: 1.6 W.

Breite: 45 mm.

Verpackungseinheit: 1 Stück.

Zertifikate: GL.

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Material	Oberfläche	Farbe
32427	200mm	45mm	63mm	Kunststoff, Baustahl	Beschichtet	Schwarz, Hellgrau
32498	200mm	45mm	63mm	Kunststoff, Baustahl	Beschichtet	Schwarz, Hellgrau
32434	200mm	45mm	63mm	Kunststoff, Baustahl	Beschichtet	Schwarz, Hellgrau
32639	200mm	45mm	63mm	Kunststoff, Baustahl	Beschichtet	Schwarz, Hellgrau

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE