


Tiefentrennsteg | Schaltschränke, VBD

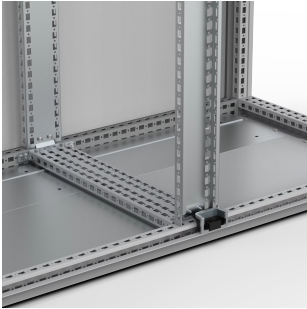

Der Tiefentrennsteg erhöht die Montagemöglichkeiten innerhalb des Schrankes und teilt ihn in zwei Nutzräume auf.

MERKMALE

Beschreibung: Senkrechte Profilschiene für die mittige Teilung eines 1200 oder 1600 mm breiten Schrankes, um die gleichen Montagemöglichkeiten wie in 600 oder 800 mm breiten Schränken zu erhalten. Dies erlaubt den Einbau von Zubehör wie CAB(P), CBU, CLCK, CLPF usw. in jeder Schrankseite. Zubehör tiefenverstellbar im 25 mm Lochraster.

Material: 1.75 mm verzinktes Stahlblech.

Verpackungseinheit: 1 Paar ohne Montagematerial.

Montagemöglichkeiten: Fügen Sie VBK zur Montage und VB zur kompletten Abtrennung hinzu.

SPEZIFIKATIONEN

Dicke: 1.75mm
Material: Stahl
Oberfläche: Verzinkt

Table 1/1					
Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Gehäusematerial	Schnelles Schiff
VBD400	24mm	400mm	90mm	Baustahl	No
VBD600	24mm	600mm	90mm	Baustahl	No
VBD800	24mm	800mm	90mm	Baustahl	No
VBD500	24mm	500mm	90mm	Baustahl	No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.