


Außenmontageprofil | Schaltschränke, CLPO

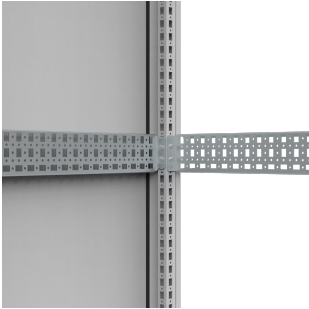

Eine direkt gebrauchsfertige Standardlösung kompatibel mit dem Standardlochmuster von nVent HOFFMAN, die die Beschaffung und Installation vereinfacht.

MERKMALE

Beschreibung: Universalprofil für die Tiefen- und Breitenmontage auf dem 25 mm DIN-Lochmuster am Gehäuserahmen. Das 75 mm breite Profil ist mit drei Lochreihen ausgestattet, von denen eine um 90° gedreht ist. Dadurch ist es möglich, die CLPO-Profile in beide Richtungen zu montieren. Der CLPO vergrößert den Nutzraum um 25 mm.

Material: 1,5 mm verzinktes Stahlblech.

Verpackungseinheit: 4 Profile.

SPEZIFIKATIONEN

Dicke: 1.5mm
Oberfläche: Verzinkt
Material: Baustahl

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Tragfähigkeit	Gehäusematerial	Schnelles Schiff
CLPO1000	74mm	43mm	911mm	1400N	Baustahl	No
CLPO1200	74mm	43mm	1111mm	1200N	Baustahl	No
CLPO400	74mm	43mm	311mm	2400N	Baustahl	No
CLPO500	74mm	43mm	411mm	2400N	Baustahl	No
CLPO600	74mm	43mm	511mm	2400N	Baustahl	No
CLPO800	74mm	43mm	711mm	1800N	Baustahl	No
CLPO300	74mm	43mm	211mm	2400N	Baustahl	No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE