

Edelstahl-Klemmenkasten, SSTB



Die Edelstahl-Klemmenkasten-Baureihe SSTB mit Schutzart IP 66 ist in vielen verschiedenen Größen gebrauchsfertig erhältlich. Dank ihrer Korrosionsbeständigkeit ist die SSTB-Baureihe gut für Innen- und Außenumgebungen geeignet. Wasser und Staub können nicht in den Klemmenkasten eindringen, wodurch das Risiko von Komponentenausfällen und damit verbundene unnötige Ausfallzeiten vermieden werden.

INDUSTRIE-STANDARDS

UL 508A Listed; Type 4X, 12, 13; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4X 12, 13; File No. E92044

NEMA/EEMAC Type 4X, 12, 13

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL, EAC

MERKMALE

Material: AISI 304L vorgeschliffener Edelstahl 1 mm / AISI 316L auf Anfrage. Gehäuse: 1mm. Deckel: 1.5 mm.

Korpus: Gekantet und nahtgeschweißt. Vier M6x13-Bolzen zur Befestigung des Bodenprofils/der Montageplatte. Für eine einfache Installation sind alle hinteren Ecken des Gehäuses mit einer Lasermarkierung versehen, an denen ersichtlich ist, wo die Löcher zu bohren und die AWS-Wandhalterungen anzubringen sind.

Dichtung: Die Abdichtung erfolgt durch eine eingespritzte Polyurethandichtung. Bei AISI 316L erfolgt die Abdichtung durch eine eingespritzte Silikondichtung.

Erdung: Erdungsbolzen M8x18 in Korpus und Deckel. M8-Muttern, Erdungsscheiben und Erdungspunkt-Sticker enthalten.

Schutzart: IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 08.

Oberfläche: 400er vorgeschliffener Edelstahl.

Lieferumfang: Gehäuse, Deckel, Deckelschrauben, Befestigungs- und Deckelbefestigungsstopfen. Erdung vorgesehen.

SPEZIFIKATIONEN

Gehäusestärke: 1mm
Türstärke: 1.5mm
Oberfläche: Gebürstet


Table 1/1

Katalognummer	Höhe (H)	Breite (W)	Tiefe (D)	Material	Gewicht	Schnelles Schiff
SSTB151508	150mm	150mm	80mm	Edelstahl 304	1.1kg	No
SSTB151508-316	150mm	150mm	80mm	Edelstahl 316	1.1kg	No
SSTB151512	150mm	150mm	120mm	Edelstahl 304	1.3kg	No
SSTB151512-316	150mm	150mm	120mm	Edelstahl 316	1.3kg	No
SSTB153008	150mm	300mm	80mm	Edelstahl 304	1.9kg	No
SSTB153008-316	150mm	300mm	80mm	Edelstahl 316	1.8kg	No
SSTB153012	150mm	300mm	120mm	Edelstahl 304	2.2kg	No
SSTB153012-316	150mm	300mm	120mm	Edelstahl 316	2.15kg	No
SSTB202008	200mm	200mm	80mm	Edelstahl 304	1.7kg	No
SSTB202008-316	200mm	200mm	80mm	Edelstahl 316	1.65kg	No
SSTB202012	200mm	200mm	120mm	Edelstahl 304	2kg	No
SSTB202012-316	200mm	200mm	120mm	Edelstahl 316	1.9kg	No
SSTB203008	200mm	300mm	80mm	Edelstahl 304	2.3kg	No
SSTB203008-316	200mm	300mm	80mm	Edelstahl 316	2.25kg	No
SSTB203012	200mm	300mm	120mm	Edelstahl 304	2.7kg	No
SSTB203012-316	200mm	300mm	120mm	Edelstahl 316	2.55kg	No
SSTB204008	200mm	400mm	80mm	Edelstahl 304	2.9kg	No

Katalognummer	Höhe (H)	Breite (W)	Tiefe (D)	Material	Gewicht	Schnelles Schiff
SSTB204008-316	200mm	400mm	80mm	Edelstahl 316	2.8kg	No
SSTB204012	200mm	400mm	120mm	Edelstahl 304	3.3kg	No
SSTB204012-316	200mm	400mm	120mm	Edelstahl 316	3.15kg	No
SSTB205012	200mm	500mm	120mm	Edelstahl 304	4.1kg	No
SSTB205012-316	200mm	500mm	120mm	Edelstahl 316	3.9kg	No
SSTB206012	200mm	600mm	120mm	Edelstahl 304	4.8kg	No
SSTB206012-316	200mm	600mm	120mm	Edelstahl 316	4.55kg	No
SSTB208012	200mm	800mm	120mm	Edelstahl 304	6.2kg	No
SSTB208012-316	200mm	800mm	120mm	Edelstahl 316	5.9kg	No
SSTB303008	300mm	300mm	80mm	Edelstahl 304	3.2kg	No
SSTB303008-316	300mm	300mm	80mm	Edelstahl 316	3.05kg	No
SSTB303012	300mm	300mm	120mm	Edelstahl 304	3.6kg	No
SSTB303012-316	300mm	300mm	120mm	Edelstahl 316	3.45kg	No
SSTB304012	300mm	400mm	120mm	Edelstahl 304	4.5kg	No
SSTB304012-316	300mm	400mm	120mm	Edelstahl 316	4.3kg	No
SSTB305012	300mm	500mm	120mm	Edelstahl 304	5.4kg	No
SSTB305012-316	300mm	500mm	120mm	Edelstahl 316	5.1kg	No
SSTB306012	300mm	600mm	120mm	Edelstahl 304	6.4kg	No
SSTB306012-316	300mm	600mm	120mm	Edelstahl 316	6.1kg	No
SSTB404012	400mm	400mm	120mm	Edelstahl 304	5.8kg	No

Katalognummer	Höhe (H)	Breite (W)	Tiefe (D)	Material	Gewicht	Schnelles Schiff
SSTB404012-316	400mm	400mm	120mm	Edelstahl 316	5.4kg	No
SSTB406012	400mm	600mm	120mm	Edelstahl 304	8.1kg	No
SSTB406012-316	400mm	600mm	120mm	Edelstahl 316	7.55kg	No
SSTB408012	400mm	800mm	120mm	Edelstahl 304	10.3kg	No
SSTB408012-316	400mm	800mm	120mm	Edelstahl 316	9.7kg	No

DIAGRAMME

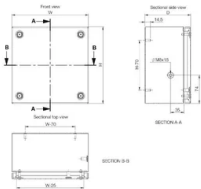

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE