

# HFF Steel Nailing Plate, 10 mm, 12 mm, #3, #4, 10M

## KATALOGNUMMER

**EL1012HFF**



The HFF nailing plate is sold separately from the A12 couplers. The plates easily attach to the couplers by orienting the hexagon opening in the plate to the coupler and then rotating the plate 15 degrees.

Used in segmental pour and closure pour applications. Permanent form saving plates allow easy attachment to form work, eliminating costly damage to the forms.

## MERKMALE

Einfache Installation

Keine Spezialwerkzeuge erforderlich

Designed for use with the A12 coupler families

Positively locks onto the hexagon-shaped coupler

## PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 152840

Material: Federstahl

Bewehrungsstabgröße, metrisch: 10 mm; 12 mm

Größe Armierung, USA: #3;#4

Größe Armierung, Kanada: 10M

Länge (L): 50mm

Sechskant-Breite (W): 17 mm

Höhe (H): 5 mm

Anzahl Verpackungen: 100

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDATEN


---

Can also be used on A2N couplers.

Always wear gloves when installing plates to couplers.

## DIAGRAMME

---

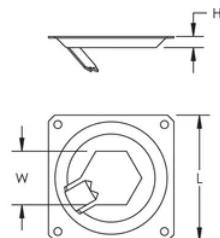

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annulierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221  
Option 1 – Kundendienst  
Option 2 – Technischer  
Support

### Europa

Niederlande:  
+31 800-0200135  
Frankreich:  
+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:  
800 1890272  
Sonstige Länder:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY    ERICO    HOFFMAN    ILSCO    SCHROFF    TRACHTE**