

P14 Position Coupler, Plain, European Design, 16 mm, #5, 15M

KATALOGNUMMER

EL16P14EE



The European Design Version (Suffix EE) is currently being phased out. All future projects should be designed with the Worldwide Design Version (Suffixes N and LN). This change is being done in order to simplify our product offering and eliminate redundant designs. Please contact Customer Care or your local Sales Engineer/Manager if you require more information on this transition.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Designed to splice the same diameter bars

Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is free to move in its axial direction

PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 150390

Material: Stahl

Oberfläche: Blank

Auslegungsversion: Europäisch (spezielle Werkstoffe)

Bewehrungsstabgröße, metrisch: 16 mm

Größe Armierung, USA: #5

Größe Armierung, Kanada: 15M

Sechskant-Breite (W): 27 mm

Länge 1 (L1): 102 mm

Länge 2 (L2): 113 mm

Einführtiefe (BD): 24mm

Stababstand 1 (BG1): 54mm

Stababstand 2 (BG2): 65mm

Kupplungsgehäuse (CB): 54mm

Stückgewicht: 0.35 kg


Ausgelegt für: AASHTO; ABNT NBR 8548:1984; ACI 318 Typ 1 (125 % der angegebenen Streckgrenze); ACI 318 Typ 2 (angegebene Zugspannung); ACI 349; ACI 359; AS3600

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

Suffix "EE" has been added to some part numbers to clarify design version among regions.

DIAGRAMME

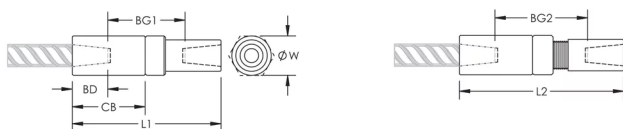

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE