

nVent LENTON Interlok Mörtel-Füllkupplung, glatt



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Designed to splice the same diameter bars

Smaller bars can be installed into the over-sized cavity end if required

Over-sized cavity allows for greater field tolerance

Taper-threaded end helps prevent movement of the reinforcing bars and eliminate misalignment

Requires less grout than most competitive systems

SPEZIFIKATIONEN

Material: Gusseisen

Oberfläche: Blank

Verpackung: Norm

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Bewehrungssta bgröße, metrisch	Größe Armierung, USA	Größe Armierung, Kanada	Durchmesser 1 (Ø1)	Durchmesser 2 (Ø2)
---------------	---------------	--------------------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------	-----------------------

LK5		16 mm	#5	15M	65 mm	48 mm
LK16		16 mm	#5	15M	59 mm	41 mm
LK6	145580	20 mm	#6	20M	65 mm	48 mm
LK7	145585	22 mm	#7		65 mm	48 mm
LK8	145590	25 mm	#8	25M	68 mm	51 mm
LK20		20 mm	#6	20M	62 mm	45 mm
LK9	145595	28 mm	#9	30M	71 mm	54 mm
LK25		25 mm	#8	25M	68 mm	51 mm
LK10	145600	32 mm	#10		76 mm	59 mm
LK11	145605	36 mm	#11	35M	80 mm	62 mm
LK12		38 mm			94 mm	70 mm
LK36		36 mm	#11	35M	81 mm	62 mm
LKT14	145611	43 mm	#14	45M	94 mm	70 mm
LK40		40 mm			94 mm	70 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Länge 1 (L1)	Länge 2 (L2)	Einführtiefe (BD)	Stückgewicht	Zertifizierungen
LK5		200 mm	156 mm	22mm	1.98 kg	
LK16		201 mm	168 mm	24mm	1.69 kg	IAPMO®-UES, LA City Approval
LK6	145580	200 mm	156 mm	28mm	1.96 kg	IAPMO®-UES, LA City Approval


Katalognummer	Artikelnummer	Länge 1 (L1)	Länge 2 (L2)	Einführtiefe (BD)	Stückgewicht	Zertifizierungen
LK7	145585	200 mm	156 mm	32mm	1.94 kg	LA City Approval, IAPMO®-UES
LK8	145590	219 mm	178 mm	34mm	2.15 kg	IAPMO®-UES, LA City Approval
LK20		226 mm	178 mm	35mm	1.98 kg	LA City Approval, IAPMO®-UES
LK9	145595	248 mm	203 mm	38mm	2.44 kg	LA City Approval, IAPMO®-UES
LK25		228 mm	178 mm	40mm	2.26 kg	
LK10	145600	275 mm	229 mm	40mm	2.84 kg	IAPMO®-UES, LA City Approval
LK11	145605	305 mm	251 mm	43mm	3.63 kg	LA City Approval, IAPMO®-UES
LK12		386 mm	324 mm	44mm	7.14 kg	
LK36		313 mm	251 mm	52mm	4.04 kg	
LKT14	145611	386 mm	324 mm	56mm	7.26 kg	IAPMO®-UES, LA City Approval
LK40		386 mm	324 mm	57mm	6.33 kg	

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

Prior to installation, please read and understand the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Interlok Instruction Manual.

DIAGRAMME

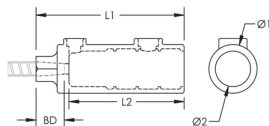

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE