

PPP Parallel Plastic Screw-In Plug for P13/P14, Worldwide Design



MERKMALE

Designed for use with the P13/P14 coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Color coded for the appropriate coupler size

SPEZIFIKATIONEN


Auslegungsversion: Weltweit (global verfügbares Material)

Table 1/1

Katalognummer	Bewehrungssta bgröße, metrisch	Größe Armierung, USA	Größe Armierung, Kanada	Durchmesser (Ø)	Höhe (H)	Farbe
EL12PPPNB100	12 mm	#4	10M	25 mm	13 mm	Rot
EL16PPPNB100	16 mm	#5	15M	30 mm	13 mm	Schwarz
EL28PPPNB50	28 mm	#9	30M	50 mm	16 mm	Schwarz
EL20PPPNB100	20 mm	#6	20M	35 mm	16 mm	Gelb
EL32PPPNB50	32 mm	#10		60 mm	16 mm	Gelb

Katalognummer	Bewehrungssta bgröße, metrisch	Größe Armierung,USA	Größe Armierung, Kanada	Durchmesser (Ø)	Höhe (H)	Farbe
EL25PPPNB100	25 mm	#8	25M	45 mm	16 mm	Rot
EL22PPPNB100	22 mm	#7		40 mm	16 mm	Blau
EL40PPPNB25	40 mm			70 mm	16 mm	Grün
EL36PPPNB25	36 mm	#11	35M	65 mm	16 mm	Blau

DIAGRAMME

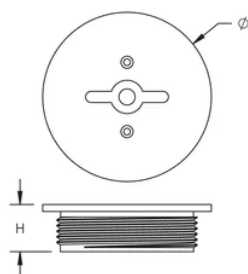

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE