

T-Series Horizontal Sleeve, Top Fill



The top fill horizontal T-Series sleeve has vent holes to reduce air entrapment and help ensure proper filling of the sleeve.

MERKMALE

Designed to connect horizontal reinforcing bars and angular reinforcing bars up to 45 degrees

Used to splice the same diameter bars

Works with saw cut, flame cut and sheared bars

Can be visually inspected after installation

Available with extended sleeve lengths

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: Blank

Material: Stahl

100 % US-Inlandsinhalt: Ja

Table 1/2

Katalognummer	Hülse	Bewehrungsstabgröße, metrisch	Größe Armierung, USA	Größe Armierung, Kanada	Durchmesser 1 (Ø1)	Durchmesser 2 (Ø2)
RBT6101HA	Standardlänge	20 mm	#6	20M	38 mm	25 mm
RBT51012HA	Erweiterte Länge	16 mm	#5	15M	35 mm	22 mm
RBT7101HA	Standardlänge	22 mm	#7		41 mm	29 mm
RBT1091HA	Standardlänge	32 mm	#10		57 mm	41 mm

Katalognummer	Hülse	Bewehrungssta bgröße, metrisch	Größe Armierung,USA	Größe Armierung, Kanada	Durchmesser 1 (Ø1)	Durchmesser 2 (Ø2)
RBT11101HA	Standardlänge	36 mm	#11	35M	64 mm	44 mm
RBT61012HA	Erweiterte Länge	20 mm	#6	20M	38 mm	25 mm
RBT81011HA	Erweiterte Länge	25 mm	#8	25M	48 mm	32 mm
RBT81012HA	Erweiterte Länge	25 mm	#8	25M	48 mm	32 mm
RBT8101HA	Standardlänge	25 mm	#8	25M	48 mm	32 mm
RBT91012HA	Erweiterte Länge	28 mm	#9	30M	54 mm	38 mm
RBT9101HA	Standardlänge	28 mm	#9	30M	54 mm	38 mm
RBT71011HA	Erweiterte Länge	22 mm	#7		41 mm	29 mm
RBT10911HA	Erweiterte Länge	32 mm	#10		57 mm	41 mm
RBT111011HA	Erweiterte Länge	36 mm	#11	35M	64 mm	44 mm
RBT111012HA	Erweiterte Länge	36 mm	#11	35M	64 mm	44 mm
RBT121018HA	Erweiterte Länge	38 mm	#12		70 mm	48 mm
RBT12917HA	Standardlänge	38 mm	#12		70 mm	48 mm
RBT141011HA	Erweiterte Länge	43 mm	#14	45M	76 mm	54 mm
RBT14101HA	Standardlänge	43 mm	#14	45M	76 mm	54 mm
RBT1891HA	Standardlänge	57 mm	#18	55M	95 mm	67 mm
RBT91011HA	Erweiterte Länge	28 mm	#9	30M	54 mm	38 mm

Table 2/2

Katalognummer	Länge 1 (L1)	Länge 2 (L2)	Länge 3 (L3)	Stückgewicht
RBT6101HA	127 mm	64 mm	20mm	0.63 kg
RBT51012HA	152 mm	76 mm		0.68 kg
RBT7101HA	127 mm	64 mm	20mm	0.69 kg
RBT1091HA	140 mm	70 mm	20mm	1.34 kg
RBT11101HA	152 mm	76 mm	20mm	1.93 kg
RBT61012HA	178 mm	89 mm	20mm	0.88 kg
RBT81011HA	152 mm	76 mm	20mm	1.38 kg
RBT81012HA	203 mm	89 mm	20mm	1.38 kg
RBT8101HA	127 mm	64 mm	20mm	0.98 kg
RBT91012HA	178 mm	89 mm	20mm	1.6 kg
RBT9101HA	127 mm	64 mm	20mm	1.14 kg
RBT71011HA	152 mm	76 mm	26mm	0.83 kg
RBT10911HA	165 mm	83 mm	26mm	1.59 kg
RBT111011HA	178 mm	89 mm	26mm	2.25 kg
RBT111012HA	203 mm	102 mm	26mm	2.57 kg
RBT121018HA	203 mm	102 mm	26mm	3.27 kg
RBT12917HA	178 mm	89 mm	26mm	2.86 kg
RBT141011HA	203 mm	102 mm	26mm	3.62 kg

Katalognummer	Länge 1 (L1)	Länge 2 (L2)	Länge 3 (L3)	Stückgewicht
RBT14101HA	178 mm	89 mm	26mm	3.17 kg
RBT1891HA	229 mm	114 mm	26mm	6.51 kg
RBT91011HA	152 mm	76 mm	26mm	1.37 kg


ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.

Sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

RBT51012HA does not have vent holes.

DIAGRAMME

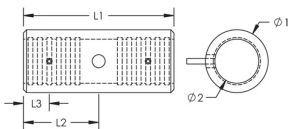

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE