


nVent CADDY Macrofix Plus – mit Schallschutzeinlage

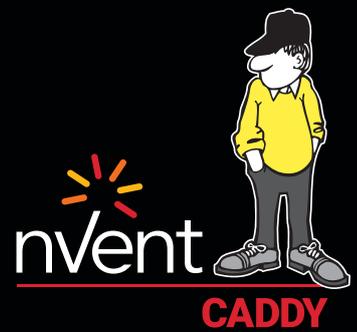

CONNECT AND PROTECT

Produktleitfaden

BESTÄNDIGKEIT

Die zentrale Rippe und die gebördelten Kanten verleihen der Rohrschelle eine überragende Tragfähigkeit

Die gebördelte Kante am Schellenkörper verhindert das Abrutschen der Gummieinlage und vermeidet Korrekturen während der Installation

Eine Gewindeaussparung hält die Verschlusschraube sicher im Schellenband und verhindert das Herausfallen



Die Farbe der Linie korrespondiert mit den übergeordneten Merkmalen:

BESTÄNDIGKEIT
EINFACHE INSTALLATION
VIELSEITIGKEIT

EINFACHE INSTALLATION


Die längeren Flansche erleichtern den Zugang zu den Schrauben beim Festziehen

VIELSEITIGKEIT

Die Kombimutter mit M8 und M10 Innengewinde gewährleistet vielseitige Einsatzmöglichkeiten

Die Schraubenlängen sind an die ausgeweiteten Klemmbereiche angepasst, damit wird die Lagerhaltung optimiert

Schrauben mit Kombikopf für Schlitz- oder Kreuzschlitzschraubendreher und Außensechkant

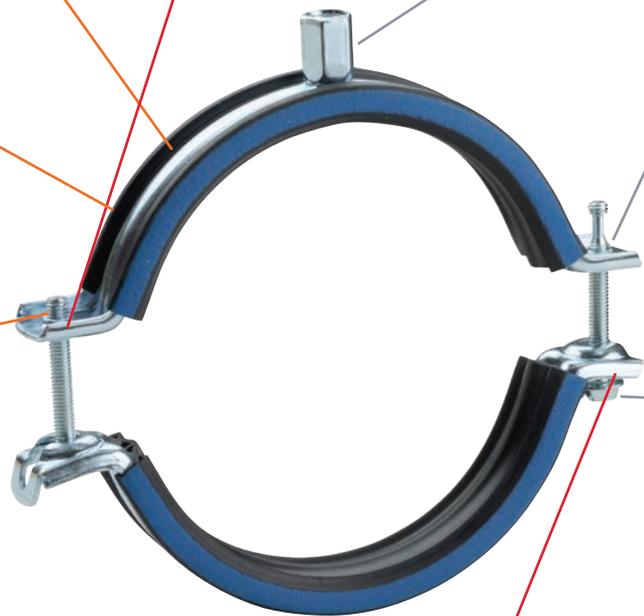

Das Schnellverschlussystem verhindert ein versehentliches Öffnen der Rohrschelle beim Verschieben oder Einstellen des Rohrs und kann mit einer Hand geschlossen werden

Der vergrößerte Öffnungswinkel ist für alle Standard Lüftungsrohrdurchmesser geeignet (bis 215 mm)



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER