


Front Panel Kit, Unshielded, Bottom Hinged, 3 U, 84 HP

Power Utilities

KATALOGNUMMER

20838-273

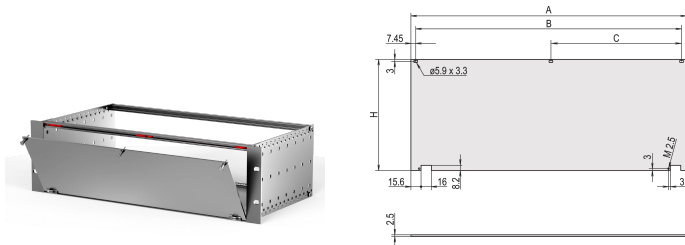

Unshielded front panel bottom hinged.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Front panel can be unhinged at 135° (not RatiopacPRO) opening angle

Enables mounting on horizontal rails

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Frontplatte

Typ: Frontplatte ohne Griff

Befestigung: Mit Scharnier, unten

EMV-Schirmung: Nein

Material: Aluminium

Frontbeschichtung: Eloxiert

Oberfläche Rückseite: Leitend

Behandelte Kanten: Nein

Höhe Gestell: 3 U

Höhe: 128.4 mm

Breite Gestell: 84 HP

Breite: 426.4 mm

Entspricht: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10

Anzahl Verpackungen: 1

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Front panel can be removed in opened position (> 135°).

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE