
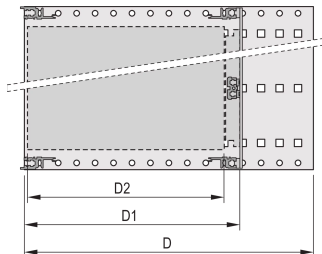
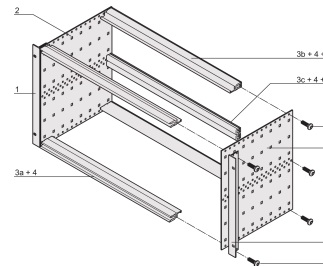


EuropacPRO 19" Subrack Kit for Backplane, Slide Rail, 3 U, 355 mm

Power Utilities

KATALOGNUMMER

24553-134

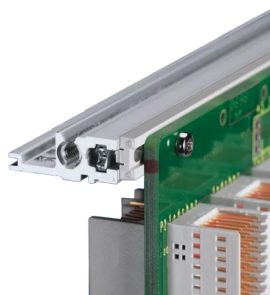

Non-shielded subrack for backplane, subrack can be assembled on slide rails to support the subrack inside a cabinet.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Subrack with side panel type F ("Flexible"), 19" bracket is depth-adjustable

Subrack can be used with slide rails

Rear horizontal rails for backplane mounting with insulation strip

Installed load up to 11 kg

Threaded insert, insulation strip pre-fitted

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Baugruppenträger/Einschub

Höhe Gestell: 3 U

Breite Gestell: 84 HP

Tiefe: 355 mm

Zur Montage: Rückwandplatine

Leiterplattentiefe: 160 mm; 220 mm; 280 mm; 340 mm

EMV-Schirmung: Nein

Typ Dichtung: Edelstahl

Statische Last: 11 kgf

Griff enthalten: Nein

Befestigung: Gestell

Entspricht: IEC 60297-3-103

Anzahl Verpackungen: 1

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Alternative product for older EuropacLab and Europac subrack series.

Individual configuration: broad range of variants in height, width and depth; guide rails for a wide variety of applications; interior options; accessories and mounting material.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE