


Front Panel, Unshielded, Bottom Hinged

Energieversorger

Unshielded front panel bottom hinged.

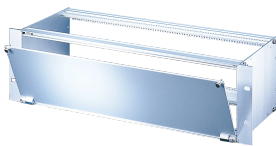

ZERTIFIZIERUNGEN



EIGENSCHAFTEN

Front panel can be unhinged at 135° (not RatiopacPRO) opening angle

Enables mounting on horizontal rails

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3

Katalognummer	Rack Height	Rack Width	Package Quantity	Montage	Front Finish	Rear Finish
20838-271	3 U	42 HP	1	Hinged, Bottom	Anodized	Conductive
20838-272	3 U	63 HP	1	Hinged, Bottom	Anodized	Conductive
20838-273	3 U	84 HP	1	Hinged, Bottom	Anodized	Conductive

Katalognummer	Rack Height	Rack Width	Package Quantity	Montage	Front Finish	Rear Finish
20838-274	6 U	42 HP	1	Hinged, Bottom	Anodized	Conductive
20838-275	6 U	63 HP	1	Hinged, Bottom	Anodized	Conductive
20838-276	6 U	84 HP	1	Hinged, Bottom	Anodized	Conductive
20838-277	4 U	42 HP	1	Hinged, Bottom	Anodized	Conductive
20838-278	4 U	63 HP	1	Hinged, Bottom	Anodized	Conductive
20838-279	4 U	84 HP	1	Hinged, Bottom	Anodized	Conductive
20838-280	3 U	28 HP	1	Hinged, Bottom	Anodized	Conductive

Table 2/3

Katalognummer	Treated Edges	Konform mit	EMC Shielding	Höhe	Material	Product Type
20838-271	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein	128.4 mm	Aluminium	Frontplatte
20838-272	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein	128.4 mm	Aluminium	Frontplatte
20838-273	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein	128.4 mm	Aluminium	Frontplatte
20838-274	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein	261.8 mm	Aluminium	Frontplatte
20838-275	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein	261.8 mm	Aluminium	Frontplatte
20838-276	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein	261.8 mm	Aluminium	Frontplatte
20838-277	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein	172.9 mm	Aluminium	Frontplatte

Katalognummer	Treated Edges	Konform mit	EMC Shielding	Höhe	Material	Product Type
20838-278	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein	172.9 mm	Aluminium	Frontplatte
20838-279	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein	172.9 mm	Aluminium	Frontplatte
20838-280	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein	128.4 mm	Aluminium	Frontplatte

Table 3/3

Katalognummer	Typ	Breite
20838-271	Front Panel without Handle	213 mm
20838-272	Front Panel without Handle	319.7 mm
20838-273	Front Panel without Handle	426.4 mm
20838-274	Front Panel without Handle	213 mm
20838-275	Front Panel without Handle	319.7 mm
20838-276	Front Panel without Handle	426.4 mm
20838-277	Front Panel without Handle	213 mm
20838-278	Front Panel without Handle	319.7 mm
20838-279	Front Panel without Handle	426.4 mm
20838-280	Front Panel without Handle	141.9 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Front panel can be removed in opened position (> 135°).

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE