


Novastar Glass Door, 180° Opening Angle

Power Utilities

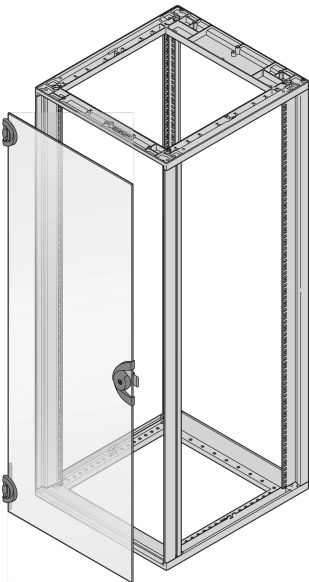

Glazed / Glass doors for aluminum frame cabinets with attractive design, ideally suited for general electronics, test & measurement, audio/video and broadcasting applications.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Glass type: ESG 6 mm, EN 12150

Opening angle 180°

Lock with key

Can be assembled at front and rear

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Farbe	Farbcode	Produkttyp
27230-001	6 U	323 mm	553 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschranktür
27230-002	9 U	422 mm	553 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschranktür
27230-003	12 U	555 mm	553 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschranktür
27230-004	16 U	733 mm	553 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschranktür
27230-005	20 U	911 mm	553 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschranktür
27230-006	25 U	1133 mm	553 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschranktür
27230-028	29 U	1345 mm	553 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschranktür
27230-007	34 U	1534 mm	553 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschranktür
27230-008	38 U	1711 mm	553 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschranktür
27230-009	43 U	1933 mm	553 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschranktür
27230-010	47 U	2111 mm	553 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschranktür

Table 2/2

Katalognummer	Typ
27230-001	Glastür
27230-002	Glastür
27230-003	Glastür
27230-004	Glastür
27230-005	Glastür

Katalognummer	Typ
27230-006	Glastür
27230-028	Glastür
27230-007	Glastür
27230-008	Glastür
27230-009	Glastür
27230-010	Glastür

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE