


U-profile Front Panel, Shieldable, D-Sub Cutouts

Power Utilities

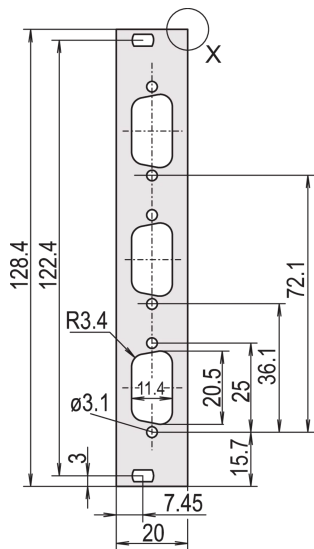

U-profile front panel with cutout for D-Sub connectors.
Shieldable for textile EMC gasket.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

U-profile, front panel, Aluminum, 2.5 mm, front anodized, rear conductive

For EMC textile gasket

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3

Katalognummer	Anzahl Verpackungen	Befestigung	Typ EMV-Dichtung	Frontbeschichtung	Oberfläche Rückseite	Behandelte Kanten
30849-749	5	Anschraubbare Front	Textil	Eloxiert	Leitend	Nein

Katalognummer	Anzahl Verpackungen	Befestigung	Typ EMV-Dichtung	Frontbeschichtung	Oberfläche Rückseite	Behandelte Kanten
30849-750	5	Anschraubbare Front	Textil	Eloxiert	Leitend	Nein
30849-751	5	Anschraubbare Front	Textil	Eloxiert	Leitend	Nein
30849-752	5	Anschraubbare Front	Textil	Eloxiert	Leitend	Nein
30849-753	5	Anschraubbare Front	Textil	Eloxiert	Leitend	Nein
30849-754	5	Anschraubbare Front	Textil	Eloxiert	Leitend	Nein
30849-755	5	Anschraubbare Front	Textil	Eloxiert	Leitend	Nein

Table 2/3

Katalognummer	Entspricht	EMV-Schirmung	Höhe	Material	Produkttyp	Höhe Gestell
30849-749	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein (nachrüstbar)	128.4 mm	Aluminium	Frontplatte	3 U
30849-750	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein (nachrüstbar)	128.4 mm	Aluminium	Frontplatte	3 U
30849-751	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein (nachrüstbar)	128.4 mm	Aluminium	Frontplatte	3 U
30849-752	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein (nachrüstbar)	128.4 mm	Aluminium	Frontplatte	3 U
30849-753	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein (nachrüstbar)	128.4 mm	Aluminium	Frontplatte	3 U
30849-754	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein (nachrüstbar)	128.4 mm	Aluminium	Frontplatte	3 U
30849-755	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein (nachrüstbar)	128.4 mm	Aluminium	Frontplatte	3 U

Table 3/3

Katalognummer	Breite Gestell	Typ	Breite
---------------	----------------	-----	--------

30849-749	4 HP	Frontplatte ohne Griff	20 mm
30849-750	4 HP	Frontplatte ohne Griff	20 mm
30849-751	4 HP	Frontplatte ohne Griff	20 mm
30849-752	4 HP	Frontplatte ohne Griff	20 mm
30849-753	4 HP	Frontplatte ohne Griff	20 mm
30849-754	4 HP	Frontplatte ohne Griff	20 mm
30849-755	4 HP	Frontplatte ohne Griff	20 mm

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Please order fixing material (sleeves, collar screws) separately.

Delivery is in standard pack multiples. Pricing is per individual item.

Please order textile EMC gasket separately.

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.