


VME64x System, Tower, 5 HE, steckbares Netzteil

KATALOGNUMMER

10836-045

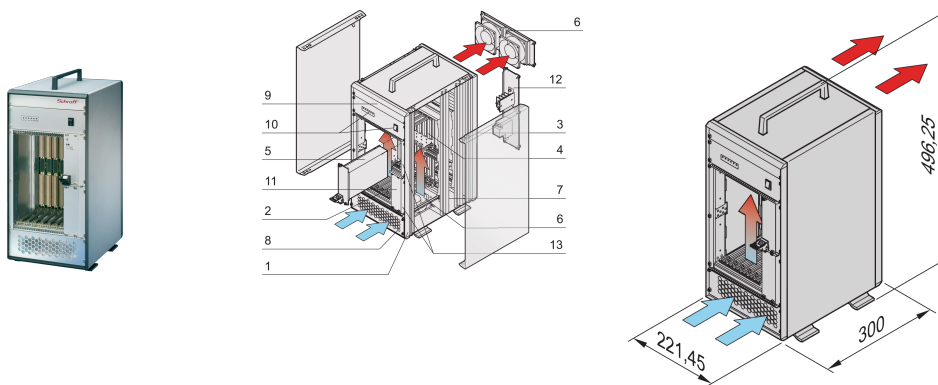

VME64 Tower-System für 7 VME64x Boards 6 HE, 160 mm. Die Stromversorgung des Systems erfolgt über ein steckbares Netzteil. Ein Lüftersteuerungs-Modul überwacht die Lüfter, die Temperatur und die Spannung.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

System nach IEC 60297-3-101, 102, 103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; Backplane konform zu VITA 1.1-1997

Steckbares Netzteil, Formfaktor: 19-Zoll, 300 W; zweites Netzteil kann optional eingebaut werden

Backplane VME64x 7 Slot, 6 HE, J1/J2 Monolithic ohne P0-Steckverbinder, Rear I/O-Option, nach VITA 1-1994 und 1.1-1997

Entwärmung mit ausziehbarer Lüftereinheit (2 Lüfter), Kühlung von vorne nach hinten; temperaturgesteuert über Lüftersteuerungs-Modul (FCM)

System für Standardkarteneinbau im Kartenformat, 6 HE, 160 mm tief und Rear I/O-Option

Anzeigemodul für DC-Betriebsspannungen, Lüfter- und Temperaturalarm

Einbaumöglichkeit eines 5,25" DVD-Laufwerks

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: System

Anzahl Slots: 7

Typ: Tower

Typ Rückwandplatine: 6 U VME64 Verlängerung

Datenübertragung: VME64; VME2eSST

Strom pro Slot: 30W

Eingangsspannung AC: 100 – 240V

Luftstromrichtung: Von vorne nach hinten

Höhe Gestell: 10U

Netzteiltyp: (1) Netzteil mit Steckanschluss

Netzteil enthalten: Ja

Rear I/O: Ja

Entspricht: ANSI/VITA 1.1-1997

Anzahl Verpackungen: 1

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Modifizierte Systeme auf Anfrage erhältlich

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE