


EuropacPRO 19 Zoll Baugruppenträger Bausatz für Bahnanwendungen, Typ EN 50155, nachrüstbare EMV Schirmung, 6HE, 84 TE, 235 mm

KATALOGNUMMER

21500-078

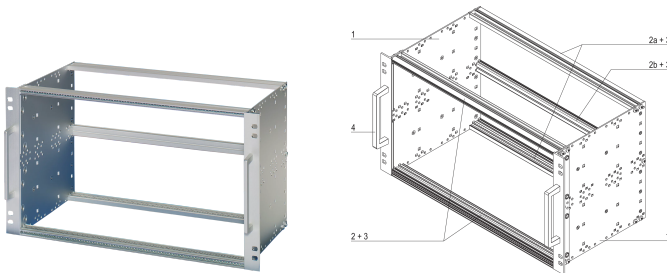

Ungeschirmter Baugruppenträger für Bahnanwendungen gemäß EN50155

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Schock- und vibrationsgetestet nach EN 50155, Teil 12.2.11

Der 19"-Winkel ist fest mit der Seitenwand verbunden (getoxt), besonders geeignet für hohe mechanische Beanspruchung (Vibrationsfestigkeit)

Modifikationen wie z. B. Ausschnitte, andere Oberflächen oder Abmessungen verfügbar.

IP 20 gemäß IEC 60529.

Die doppelte 19"-Anschraubposition gibt zusätzliche Sicherheit (NFF Norm).

Lieferung erfolgt als platzsparende Flatpack-Verpackung

Lieferung erfolgt als platzsparende Flatpack-Verpackung

PRODUKTMERKMALE

Höhe Gestell: 6U

Tiefe: 235mm

Anzahl Verpackungen: 1

Zur Montage: Rückwandplatine

Leiterplattentiefe: 220mm

Typ EMV-Dichtung: Textil

Schock- und Vibrationstoleranz: 5g (force)

Griff enthalten: Ja

Befestigung: Gestell

Entspricht: IEC 60297-3-103; EN 50155 Teil 12.2.11

EMV-Schirmung: Nein

Oberfläche: Eloxiert; Passiviert

Material: Aluminium

Produkttyp: Baugruppenträger/Einschub

Breite Gestell: 84HP

Statische Last: 15kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Testberichte sind online verfügbar.

Individuelle Konfiguration: große Variantenvielfalt in Höhe, Breite und Tiefe; verschiedene Führungsschienen für unterschiedlichste Applikationen; Innenausbaumöglichkeiten; Zubehör und Befestigungsmaterial.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE