


Modulschienen, hinten, Typ AB, für Rear I/O-Leiterplatten-Führungen, 42 TE

KATALOGNUMMER

34561-542

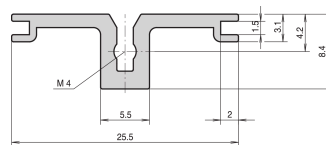

Combinations of horizontal rails and side panels

		+ "can be combined."		+ "combination not recommended"	
Support # 8		-	reference to double side panel	reference to double side panel	reference to double side panel
		+	+	+	+
Support # 1		+	reference to double side panel	reference to double side panel	+
		+	+	+	+
Horizontal rail		+	reference to double side panel	reference to double side panel	+
		+	reference to double side panel	reference to double side panel	+
Side panel		+	reference to double side panel	reference to double side panel	+
		+	reference to double side panel	reference to double side panel	+
Support # 1		+	reference to double side panel	reference to double side panel	+
		+	reference to double side panel	reference to double side panel	+

Only panel 1000

Modulschiene aus Aluminium vom Typ AB (AB = Abstützung), für Rear I/O Kartenführungen, mit eloxierter Oberfläche und leitfähigen Kontaktflächen. Geeignet für RatiopacPRO/-AIR und EuropacPRO/-rugged)

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Für CompactPCI im Bereich Rear I/O

Für 2 x 3 HE Ausbau, werden 2 Modulschienen vom Typ AB (= Abstützung) benötigt.

Aluminiumprofil, Oberfläche eloxiert, Kontaktfläche leitfähig, ohne TE-Bedruckung

PRODUKTMERKMALE

Breite Gestell: 42HP

Anzahl Verpackungen: 1

Oberfläche: Eloxiert

Länge: 218.44mm

Material: Aluminium

Produktfamilie: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO

Produkttyp: Modulschiene

Typ: Typ AB

Passt zu: Baugruppenträger; Gehäuse

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die Lieferung erfolgt in Lieferlosgrößen. Die Preise gelten pro einzelnen Artikel.

Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen LLG (Lieferlosgrößen), LLG z. B. 5 Stück, 10 Stück, 50 Stück usw.) möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE