


# EuropacPRO Abdeckblech, Universal

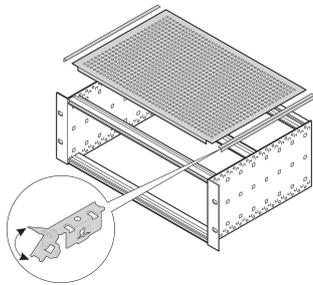

Eine Abdeckplatte wird zur elektromagnetischen Abschirmung oder als mechanischer Schutz verwendet. Die Abdeckung kann verwendet werden, wenn nicht standardisierte Boards in den Baugruppenträger eingebaut werden.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Die Abschirmung erfolgt durch optionale EMV-Edelstahl-Dichtungen, zwischen Abdeckplatte und Seitenwand

Für variable Positionierung der Modulschienen bei z. B. Leiterplatte mit Sonderformaten

Perforationsgrad 58 %

Einsatz bei allen Modulschienen möglich

## SPEZIFIKATIONEN

<b>Material:</b>	Aluminium
<b>Produkttyp:</b>	Abdeckblech
<b>Produktfamilie:</b>	EuropacPRO
<b>Oberfläche:</b>	Passiviert
<b>Passt zu:</b>	Baugruppenträger
<b>Typ:</b>	Universell

Table 1/1

Katalognummer	Breite Gestell	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Verpackungseinheit	Schnelles Schiff
24560-031	42HP	175mm	2	Paar	No

Katalognummer	Breite Gestell	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Verpackungseinheit	Schnelles Schiff
24560-032	42HP	235mm	2	Paar	No
24560-033	42HP	295mm	2	Paar	No
24560-041	63HP	175mm	2	Paar	No
24560-042	63HP	235mm	2	Paar	No
24560-043	63HP	295mm	2	Paar	No
24560-051	84HP	175mm	2	Paar	No
24560-052	84HP	235mm	2	Paar	No
24560-053	84HP	295mm	2	Paar	No
24560-054	84HP	355mm	2	Paar	No
24560-055	84HP	415mm	2	Paar	No
24560-056	84HP	475mm	2	Paar	No

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

---

Darüber hinaus sind 4 Kontaktstreifen pro Baugruppenträger erforderlich, um die Abdeckung auf der Modulschiene zu befestigen.

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**