


EMV-Textilabschirmungskit für Frontplatten, - 40 bis +85 °C

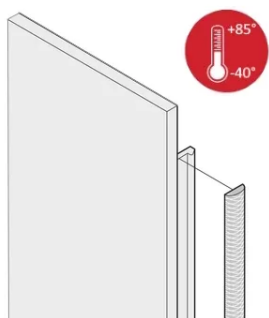

EMV-Textildichtungen werden seitlich in die Nut auf der rechten Seite der U-förmigen Frontplatte eingebracht. Die Dichtungen werden auf die Frontplatte geklebt. Geeignet für einen erweiterten Temperaturbereich bis hin zu 85+ °C.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Die EMV-Textildichtung wird seitlich auf die Frontplatte, jeweils in die Nut des rechten Profils aufgeklebt

Die Profildichtung wird auf die Kontaktfläche des 19-Zoll- Winkels oder des Eckprofils geklebt und stellt den leitfähigen Anschluss zu den U- Frontplatten her

Temperaturbereich von -40 °C bis +85 °C

SPEZIFIKATIONEN

Passt zu:	Baugruppenträger; Gehäuse; Frontplatten
Produktfamilie:	EuropacPRO; PropacPRO; RatiopacPRO AIR; PropacPRO; Rahmentyp-Steckbaugruppe
Produkttyp:	Abschirmungs-Kit
Material:	Thermoplastisches Elastomer

Table 1/1


Katalognummer	Höhe Gestell	Anzahl Verpackungen	Tiefe (D)	Höhe (H)	Schnelles Schiff
---------------	--------------	---------------------	-----------	----------	------------------

21102-857	2U	10	1.62mm	52mm	No
21102-853	3U	10	1.62mm	97mm	No
21102-858	4U	10			No
21102-854	3U	100			No
21102-978	5U	10			No
21102-855	6U	10	1.62mm	232mm	No
21102-859	9U	10	1.62mm	365.5mm	No
21102-856	6U	100			No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Zur Schirmung der Frontplatten sind EMV-Dichtungen (Textil) erforderlich.

DIAGRAMME

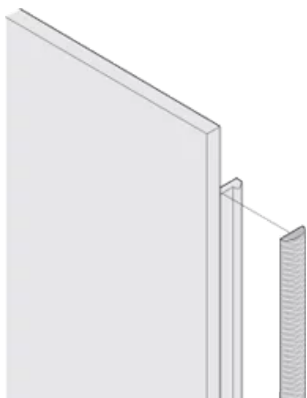

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE