


Frontplatten, Flach, ungeschirmt, Ausbrüche für D-Sub-Steckverbinder

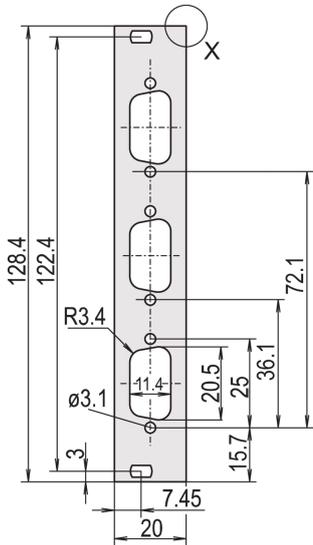

Flache Frontplatte mit Ausbruch für D-Sub-Steckverbinder.
Ungeschirmte Ausführung

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Ungeschirmte Ausführung

Al, 2,5 mm, Frontseite eloxiert, Rückseite leitfähig

SPEZIFIKATIONEN

Höhe Gestell:	3U
Breite Gestell:	4HP
Material:	Aluminium
Oberfläche:	Eloxiert; Passiviert
Zubehörtyp:	Frontplatte
Produkttyp:	Frontplatte

Typ: Frontplatte ohne Griff

Table 1/2

Katalognummer	Anzahl Verpackungen	Befestigung	Frontbeschichtung	Oberfläche Rückseite	Anzahl der Stifte	Behandelte Kanten
30118-341	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Leitend	(3) 9	Nein
30118-342	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Leitend	(1) 15	Nein
30118-343	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Leitend	(1) 25	Nein
30118-344	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Leitend	(2) 9	Nein
30118-345	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Leitend	(2) 15	Nein
30118-346	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Leitend	(2) 25	Nein
30118-347	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Leitend	(3) 9	Nein

Table 2/2

Katalognummer	Entspricht	Tiefe (D)	EMV-Schirmung	Höhe (H)	Breite (W)	Schnelles Schiff
30118-341	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	2.5mm	Nein	128.4mm	19.98mm	No
30118-342	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	2.5mm	Nein	128.4mm	19.98mm	No
30118-343	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	2.5mm	Nein	128.4mm	19.98mm	No
30118-344	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	2.5mm	Nein	128.4mm	19.98mm	No
30118-345	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	2.5mm	Nein	128.4mm	19.98mm	No
30118-346	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	2.5mm	Nein	128.4mm	19.98mm	No

Katalognummer	Entspricht	Tiefe (D)	EMV-Schirmung	Höhe (H)	Breite (W)	Schnelleschiff
30118-347	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	2.5mm	Nein	128.4mm	19.98mm	No


ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS



Die Lieferung erfolgt in Lieferlosgrößen. Die Preise gelten pro einzelnen Artikel.

Befestigungsmaterial (Nippel, Halsschrauben) bitte separat bestellen.

Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen LLG (Lieferlosgrößen), LLG z. B. 5 Stück, 10 Stück, 50 Stück usw.) möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

DIAGRAMME

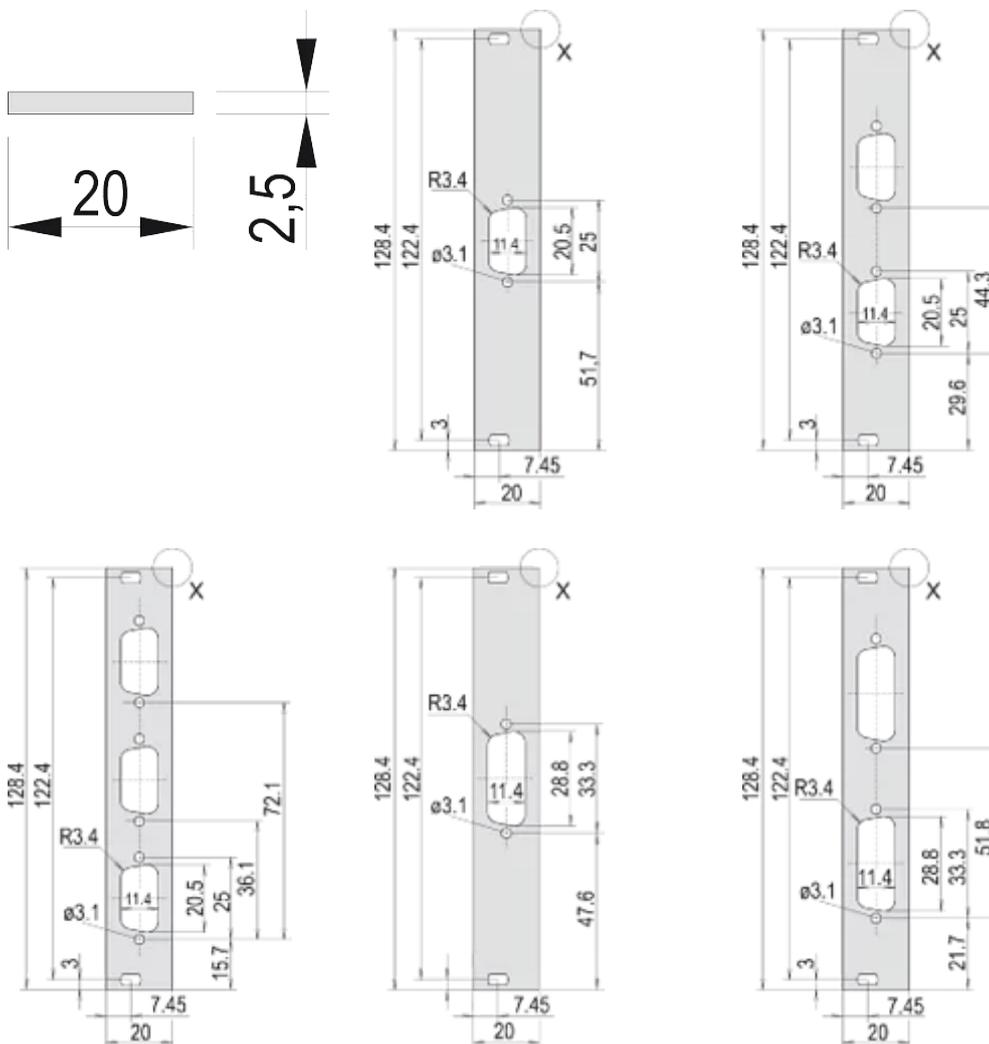

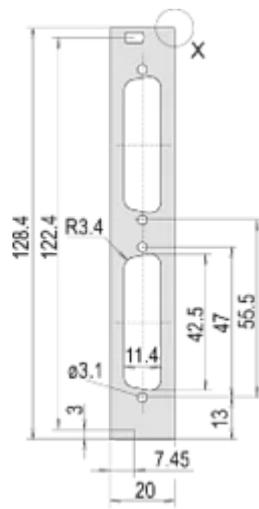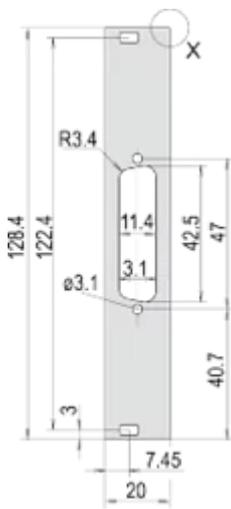

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE