


Inpac Rückwand mit Belüftungsschlitzen

Die Rückwand mit Belüftungsöffnungen kann an ein Inpac-Gehäuse montiert werden.

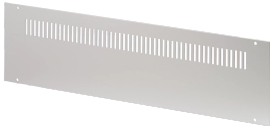

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Rückwand mit Belüftungsöffnungen für optimierte Kühlung

Al 2,5 mm

SPEZIFIKATIONEN

Material:	Aluminium
Oberfläche:	Eloxiert
Passt zu:	Gehäuse
Produktfamilie:	Inpac
Typ:	Rückwand
Produkttyp:	Seitenwand

Table 1/1

Katalognummer	Höhe Gestell	Anzahl Verpackungen	Höhe	Breite	Schnelles Schiff
30828-070	2U	1	76mm	437mm	No

Katalognummer	Höhe Gestell	Anzahl Verpackungen	Höhe	Breite	Schnelles Schiff
30828-082	6U	1	253.8mm	437mm	No
30828-076	4U	1	165mm	437mm	No
30828-073	3U	1	120.5mm	437mm	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Der Lieferumfang des 19"-Einschubs enthält das Montagematerial für die Frontplatte.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE