


Linsenkopfschraube, Torx

Linsenkopfschraube.

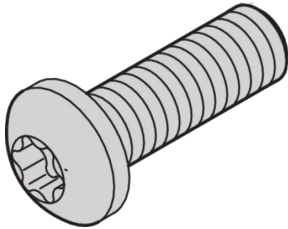

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Linsenkopfschraube

SPEZIFIKATIONEN

Typ: Linsenkopfschraube
Produkttyp: Schraube
Material: Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Länge	Oberfläche	Anzahl Verpackungen	Gewindegröße	Produktfamilie	Passt zu
24560-148	10mm	Vernickelt	100	M2.5		Rückwandplatten, Testadapter
24560-147	7mm	Vernickelt	100	M2.5	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO	Frontplatten, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP

Katalognummer	Länge	Oberfläche	Anzahl Verpackungen	Gewindegröße	Produktfamilie	Passt zu
24560-161	12mm	Vernickelt	100	M2.5		Rückwandplatten, Testadapter
24560-135	6mm	Verzinkt	100	M4	EuropacPRO	Baugruppenträger
24571-371	14mm	Verzinkt	100	M4	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO	Frontplatten, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
24571-372	10mm	Verzinkt	100	M4	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO	Frontplatten, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
24560-178	6mm	Vernickelt	100	M2.5	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO	Frontplatten, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
24560-162	14mm	Vernickelt	100	M2.5		Rückwandplatten, Testadapter
24560-163	16mm	Vernickelt	100	M2.5		Rückwandplatten, Testadapter

Table 2/2

Katalognummer	Drehmoment	Schnelles Schiff
24560-148	0.3N·m	No
24560-147	0.3N·m	No
24560-161	0.3N·m	No
24560-135	1.3N·m	No
24571-371	2.4N·m	No

Katalognummer	Drehmoment	Schnelles Schiff
24571-372	2.4N·m	No
24560-178		No
24560-162		No
24560-163		No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE