


Ratiopacpro 19-Zoll-Montagewinkel mit Griff, Retrofitting

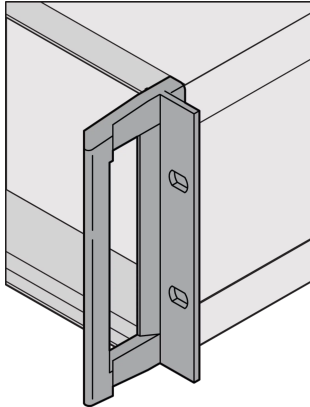

Mit diesem 19-Zoll-Befestigungswinkel mit Griffen lässt sich das flexible und stabile RatiopacPRO/-AIR-Gehäuse leicht vom 84TE breiten Tischmodell zum 19-Zoll-Einschub umbauen. Das Nachrüsten des neuen Druckgußteils kann ohne Demontage des kompletten Gehäuses erfolgen. Es müssen lediglich die Deckbleche entfernt werden.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Zum Umrüsten von Gehäusen mit Frontblenden, Frontgriff oder 19-Zoll-Montagewinkel

SPEZIFIKATIONEN

Material: Aluminium
Produkttyp: Griff
Typ: Statisch

Table 1/2

Katalognummer	Anzahl Verpackungen	Grifftyp	Farbe	Oberfläche	Produktfamilie	Passt zu
24572-700	2	Frontgriff mit 19-Zoll-Montagehalterungen	Dunkelgrau	Pulverbeschichtet	RatiopacPRO	Gehäuse, RatiopacPRO

Katalognummer	Anzahl Verpackungen	Grifftyp	Farbe	Oberfläche	Produktfamilie	Passt zu
24572-704	2	Frontgriff mit 19-Zoll-Montagehalterungen	Dunkelgrau	Pulverbeschichtet	RatiopacPRO	Gehäuse, RatiopacPRO
24572-702	2	Frontgriff mit 19-Zoll-Montagehalterungen	Dunkelgrau	Pulverbeschichtet	RatiopacPRO	Gehäuse, RatiopacPRO
24572-705	2	Frontgriff mit 19-Zoll-Montagehalterungen	Dunkelgrau	Pulverbeschichtet	RatiopacPRO AIR	Gehäuse, RatiopacPRO AIR
24572-701	2	Frontgriff mit 19-Zoll-Montagehalterungen	Dunkelgrau	Pulverbeschichtet	RatiopacPRO	Gehäuse, RatiopacPRO
24572-707	2	Frontgriff mit 19-Zoll-Montagehalterungen	Dunkelgrau	Pulverbeschichtet	RatiopacPRO AIR	Gehäuse, RatiopacPRO AIR

Table 2/2

Katalognummer	Schnelles Schiff
24572-700	No
24572-704	No
24572-702	No
24572-705	No
24572-701	No
24572-707	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Beim Einbau in Schränke oder 19-Zoll-Gehäuse dürfen keine Gleitschienen verwendet werden.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE