


# Starrer Griff, Trapezform, Kunststoff, Grau

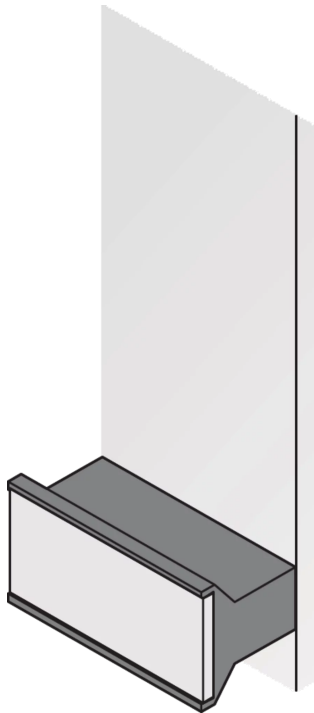

Der graue, starre und trapezförmige Kunststoffgriff kann zum Herausnehmen der Leiterplatte an einer Frontplatte montiert werden.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Mit separater Beschriftungsplatte, Al 1,5 mm

Griff, PC, UL 94 V-0

## SPEZIFIKATIONEN

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <b>Passt zu:</b>   | Frontplatten      |
| <b>Produkttyp:</b> | Griff             |
| <b>Material:</b>   | Polyphenylenether |
| <b>Typ:</b>        | Statisch          |

Table 1/2

| Katalognummer | Breite Gestell | Anzahl Verpackungen | Grifftyp               | Entflammbarkeitsklasse | Farbe     | Farbcode |
|---------------|----------------|---------------------|------------------------|------------------------|-----------|----------|
| 20808-062     | 8HP            | 1                   | Trapezförmig, statisch | UL® 94V-0              | Lichtgrau | RAL 7035 |
| 20808-004     | 10HP           | 1                   | Trapezförmig, statisch | UL® 94V-0              | Lichtgrau | RAL 7035 |
| 20808-067     | 28HP           | 1                   | Trapezförmig, statisch | UL® 94V-0              | Lichtgrau | RAL 7035 |
| 20808-009     | 40HP           | 1                   | Trapezförmig, statisch | UL® 94V-0              | Grau      |          |
| 20808-068     | 42HP           | 1                   | Trapezförmig, statisch | UL® 94V-0              | Lichtgrau | RAL 7035 |
| 20808-012     | 61HP           | 1                   | Trapezförmig, statisch | UL® 94V-0              | Grau      |          |
| 20808-003     | 5HP            | 1                   | Trapezförmig, statisch | UL® 94V-0              | Lichtgrau | RAL 7035 |
| 20808-060     | 6HP            | 1                   | Trapezförmig, statisch | UL® 94V-0              | Lichtgrau | RAL 7035 |
| 20808-061     | 7HP            | 1                   | Trapezförmig, statisch | UL® 94V-0              | Lichtgrau | RAL 7035 |
| 20808-063     | 9HP            | 1                   | Trapezförmig, statisch | UL® 94V-0              | Grau      |          |
| 20808-064     | 12HP           | 1                   | Trapezförmig, statisch | UL® 94V-0              | Lichtgrau | RAL 7035 |
| 20808-065     | 14HP           | 1                   | Trapezförmig, statisch | UL® 94V-0              | Lichtgrau | RAL 7035 |
| 20808-066     | 21HP           | 1                   | Trapezförmig, statisch | UL® 94V-0              | Lichtgrau | RAL 7035 |
| 20809-294     | 3HP            | 1                   | Trapezförmig, statisch | UL® 94V-0              | Lichtgrau | RAL 7035 |
| 20809-295     | 4HP            | 1                   | Trapezförmig, statisch | UL® 94V-0              | Lichtgrau | RAL 7035 |

Table 2/2

| Katalognummer | Entspricht                                | Tiefe (D) | Höhe (H) | Breite (W) | Schnelles Schiff |
|---------------|-------------------------------------------|-----------|----------|------------|------------------|
| 20808-062     | EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101 | 14mm      | 15.4mm   | 39.2mm     | No               |


| Katalognummer | Entspricht                                   | Tiefe (D) | Höhe (H) | Breite (W) | Schnelles Schiff |
|---------------|----------------------------------------------|-----------|----------|------------|------------------|
| 20808-004     | EN 45545-2, R22-R24, HL3,<br>IEC 60297-3-101 | 14mm      | 15.4mm   | 49.4mm     | No               |
| 20808-067     | EN 45545-2, R22-R24, HL3,<br>IEC 60297-3-101 | 14mm      | 15.4mm   | 140.8mm    | No               |
| 20808-009     | EN 45545-2, R22-R24, HL3,<br>IEC 60297-3-101 |           |          | 201.8mm    | No               |
| 20808-068     | EN 45545-2, R22-R24, HL3,<br>IEC 60297-3-101 | 14mm      | 15.4mm   | 212mm      | No               |
| 20808-012     | EN 45545-2, R22-R24, HL3,<br>IEC 60297-3-101 |           |          | 308.5mm    | No               |
| 20808-003     | EN 45545-2, R22-R24, HL3,<br>IEC 60297-3-101 | 14mm      | 15.4mm   | 24mm       | No               |
| 20808-060     | EN 45545-2, R22-R24, HL3,<br>IEC 60297-3-101 | 14mm      | 15.4mm   | 29mm       | No               |
| 20808-061     | EN 45545-2, R22-R24, HL3,<br>IEC 60297-3-101 | 14mm      | 15.4mm   | 34.1mm     | No               |
| 20808-063     | EN 45545-2, R22-R24, HL3,<br>IEC 60297-3-101 |           |          | 44.3mm     | No               |
| 20808-064     | EN 45545-2, R22-R24, HL3,<br>IEC 60297-3-101 | 14mm      | 15.4mm   | 59.6mm     | No               |
| 20808-065     | EN 45545-2, R22-R24, HL3,<br>IEC 60297-3-101 | 14mm      | 15.4mm   | 69.7mm     | No               |
| 20808-066     | EN 45545-2, R22-R24, HL3,<br>IEC 60297-3-101 | 14mm      | 15.4mm   | 105.2mm    | No               |
| 20809-294     | EN 45545-2, R22-R24, HL3,<br>IEC 60297-3-101 | 16.3mm    | 15.4mm   | 13.8mm     | No               |
| 20809-295     | EN 45545-2, R22-R24, HL3,<br>IEC 60297-3-101 | 16.3mm    | 15.4mm   | 18.9mm     | No               |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen LLG (Lieferlosgrößen), LLG z. B. 5 Stück, 10 Stück, 50 Stück usw.) möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

Kann nicht zusammen mit Fixierclip (21101-239) verwendet werden.

## DIAGRAMME

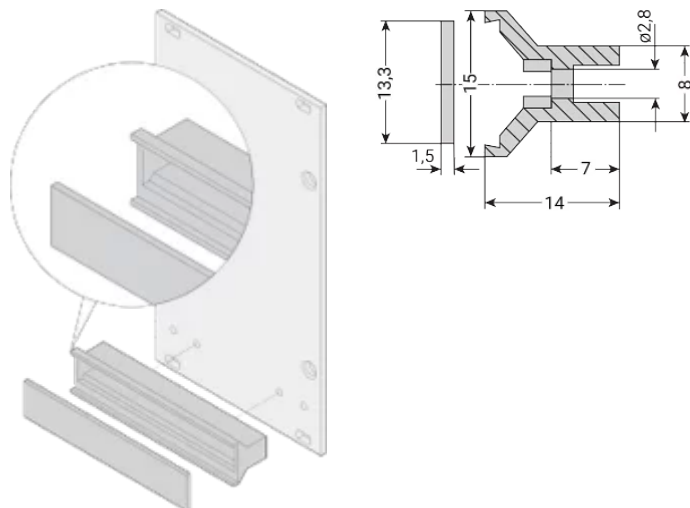

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**