


## U-Profil Frontplatte, schirmbar, Ausbrüche für D-Sub-Steckverbinder

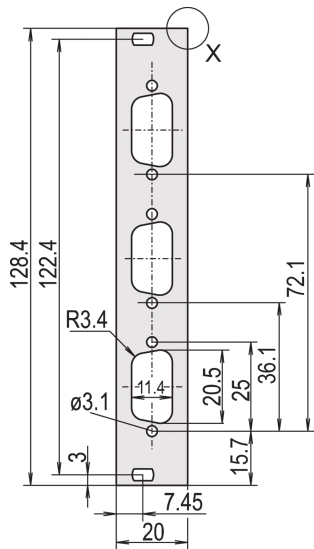

Frontplatte, U-Profil mit Ausbruch für D-Sub-Steckverbinder. Abschirmbar für EMV-Dichtung (Textil).

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

U-Profil, Frontplatte, Al, 2,5 mm, Frontseite eloxiert, Rückseite leitfähig

Schirmbar mit EMV-Dichtung (Textil)

## SPEZIFIKATIONEN

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>Tiefe (D):</b>      | 2.5mm                |
| <b>Höhe Gestell:</b>   | 3U                   |
| <b>Breite Gestell:</b> | 4HP                  |
| <b>Material:</b>       | Aluminium            |
| <b>Oberfläche:</b>     | Eloxiert; Passiviert |
| <b>Zubehörtyp:</b>     | Frontplatte          |

**Produkttyp:** Frontplatte  
**Typ:** Frontplatte ohne Griff  
**EMV-Schirmung:** Nein (nachrüstbar)

Table 1/2

| Katalognummer | Anzahl Verpackungen | Befestigung         | Typ Dichtung | Frontbeschichtung | Oberfläche Rückseite | Anzahl der Stifte |
|---------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 30849-751     | 1                   | Anschraubbare Front | Textil EMV   | Eloxiert          | Leitend              | (3) 9             |
| 30849-750     | 1                   | Anschraubbare Front | Textil EMV   | Eloxiert          | Leitend              | (2) 9             |
| 30849-752     | 1                   | Anschraubbare Front | Textil EMV   | Eloxiert          | Leitend              | (1) 15            |
| 30849-754     | 1                   | Anschraubbare Front | Textil EMV   | Eloxiert          | Leitend              | (1) 25            |
| 30849-753     | 1                   | Anschraubbare Front | Textil EMV   | Eloxiert          | Leitend              | (2) 15            |
| 30849-755     | 1                   | Anschraubbare Front | Textil EMV   | Eloxiert          | Leitend              | (2) 25            |
| 30849-749     | 1                   | Anschraubbare Front | Textil EMV   | Eloxiert          | Leitend              | (1) 9             |

Table 2/2

| Katalognummer | Behandelte Kanten | Entspricht                      | Höhe (H) | Breite (W) | Schnelles Schiff |
|---------------|-------------------|---------------------------------|----------|------------|------------------|
| 30849-751     | Nein              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 128.4mm  | 20mm       | No               |
| 30849-750     | Nein              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 128.4mm  | 20mm       | No               |
| 30849-752     | Nein              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 128.4mm  | 20mm       | No               |
| 30849-754     | Nein              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 128.4mm  | 20mm       | No               |
| 30849-753     | Nein              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 128.4mm  | 20mm       | No               |
| 30849-755     | Nein              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 128.4mm  | 20mm       | No               |
| 30849-749     | Nein              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 128.4mm  | 20mm       | No               |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS


Befestigungsmaterial (Nippel, Halsschrauben) bitte separat bestellen.


Die Lieferung erfolgt in Lieferlosgrößen. Die Preise gelten pro einzelnen Artikel.

Schirmung durch EMV-Dichtung (Textil) bitte separat bestellen.

Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen LLG (Lieferlosgrößen), LLG z. B. 5 Stück, 10 Stück, 50 Stück usw.) möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

## DIAGRAMME

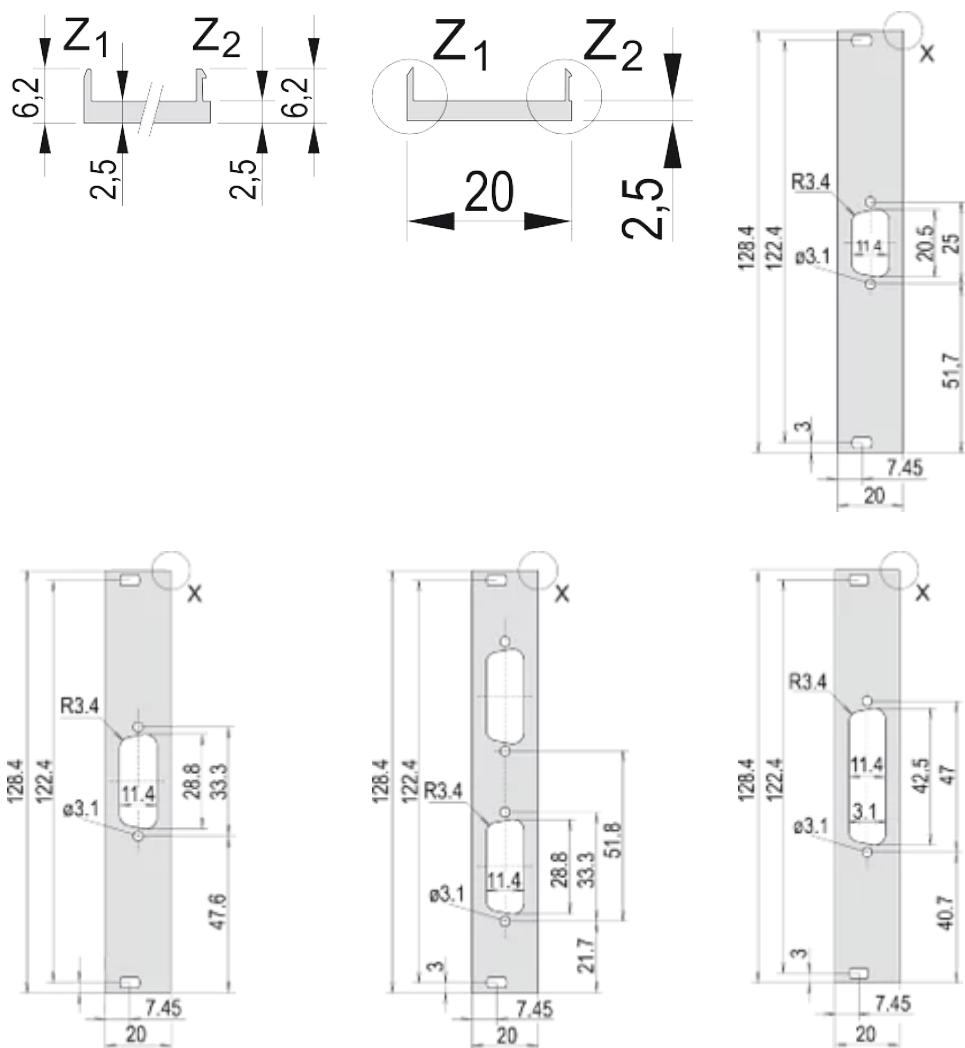

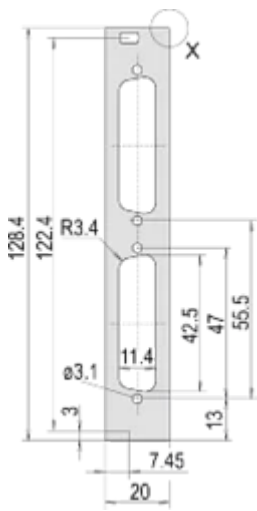

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**