


Varistar 19" Schwenkrahmenblende

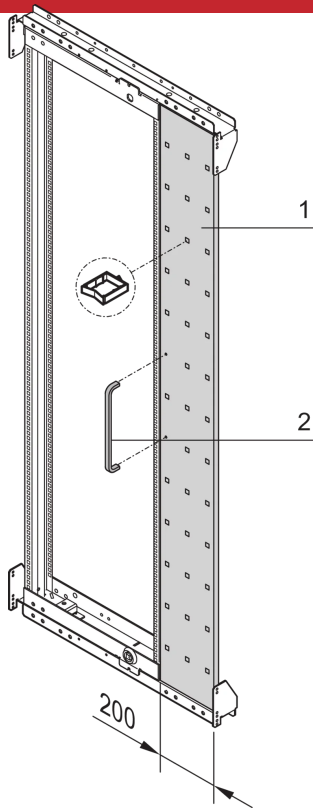

Varistar Schwenkrahmen sorgt für eine optimale Raumnutzung innerhalb des Racks. Die Schwenkrahmen werden mit Griffen geliefert.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Inklusive Griff und Lochung für Kabelösen

Zum Abdecken der Lücke zwischen Schwenkrahmen und Schrankholm bei 800 mm breiten Schränken

Max. Schwenkwinkel: 120° oder 160°

Für Schwenkrahmen mit einer Traglast von 150 kg, wird eine Arretierung aus Sicherheitsgründen empfohlen

Schließung Nr. 333

Ersatzschlüssel für DIN-Profilhalbzylinder

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2						
Katalognummer	Typ	Material	Rahmenmaterial	Farbe	Farbcode	Höhe Gestell
21130-435	Schwenk	Stahl	Stahl	Schwarzgrau	RAL 7021	38U
21130-437	Schwenk	Stahl	Stahl	Schwarzgrau	RAL 7021	47U
21130-433	Schwenk	Stahl	Stahl	Schwarzgrau	RAL 7021	29U
21130-447	Schwenk	Stahl	Stahl	Schwarzgrau	RAL 7021	47U
21130-443	Schwenk	Stahl	Stahl	Schwarzgrau	RAL 7021	29U
21130-445	Schwenk	Stahl	Stahl	Schwarzgrau	RAL 7021	38U

Table 2/2					
Katalognummer	Breite	Passt zu	Oberfläche	Anzahl Verpackungen	Schnelles Schiff
21130-435	800mm	Varistar CP	Pulverbeschichtet	1	No
21130-437	800mm	Varistar CP	Pulverbeschichtet	1	No
21130-433	800mm	Varistar CP	Pulverbeschichtet	1	No
21130-447	800mm	Varistar CP	Pulverbeschichtet	2	No
21130-443	800mm	Varistar CP	Pulverbeschichtet	2	No
21130-445	800mm	Varistar CP	Pulverbeschichtet	2	No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE