


Varistar CP 19" Winkelprofil

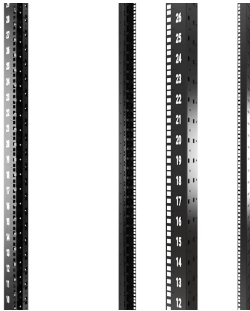

19 Zoll Winkelprofile mit vorgegebenem Raster. Die Montage erfolgt in 600mm breiten Schränken direkt am Schrankgestell. Bei 800 mm breiten Schränken mit Adapter Winkel. Für Teilhöhen werden Reduziertiefenstreben benötigt.

MERKMALE

19 Zoll Winkelprofil mit HE Kennzeichnung / Anzeiger

Tiefenverstellbar im 25-mm-Raster

Gem. IEC 60297-1 (DIN 41 494, Teil 1)

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: Pulverbeschichtet

Produkttyp: Winkelprofil

Material: Stahl

Table 1/1

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode	Schnelles Schiff
24630-013	42U	2000mm	4	Tiefschwarz	RAL 9005	No
24630-015	52U	2450mm	4	Tiefschwarz	RAL 9005	No
24630-014	47U	2200mm	4	Tiefschwarz	RAL 9005	No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu

den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE