


Varistar CP 19" Schwenkrahmenblende

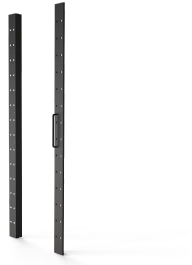

Varistar CP Schwenkrahmen sorgt für eine optimale Raumnutzung innerhalb des Schrankes. Die Schwenkrahmen werden mit Griffen geliefert.

MERKMALE

Inklusive Griff und Lochung für Kabelösen

Zum Abdecken der Lücke zwischen Schwenkrahmen und Schrankholm bei 800 mm breiten Schränken

Maximaler Schwenkwinkel: 120° oder 160°

Für Schwenkrahmen mit einer Traglast von 150 kg, wird eine Arretierung aus Sicherheitsgründen empfohlen

Schließung Nr. 333

Ersatzschlüssel für DIN-Profilhalbzylinder

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp: Schaltschrank-/Gestellrahmen

Material: Stahl

Passt zu: Varistar CP

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Auslegungsmerkmal	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode	Oberfläche
21630-746	24U	Asymmetrisch	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
21630-748	42U	Asymmetrisch	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
21630-747	33U	Asymmetrisch	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
21630-751	42U	Symmetrisch	2	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet

Katalognummer	Höhe Gestell	Auslegungsmerkmal	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode	Oberfläche
21630-750	33U	Symmetrisch	2	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
21630-749	24U	Symmetrisch	2	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet

Table 2/2

Katalognummer	Schutzart	Typ	Schnelles Schiff
21630-746	IP20	Schwenk	No
21630-748	IP20	Schwenk	No
21630-747	IP20	Schwenk	No
21630-751	IP20	Schwenk	No
21630-750	IP20	Schwenk	No
21630-749	IP20	Schwenk	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Varistar CP Schwenkrahmen sorgt für eine optimale Raumnutzung innerhalb des Schrankes. Die Schwenkrahmen werden mit Griffen geliefert.

Bitte bestellen Sie den Erdungssatz separat.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE