


Varistar CP Seismic Bodenblech, EMV, mit Kabeleinführung, einteilig

Varistar CP Bodenblech für Kabeldurchführung hinten, geschlossen für IP 55 oder EMV-Anwendungen.

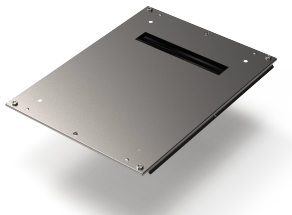

MERKMALE

Montage von außen

Ausbruch hinten

60 mm tief

Kabeldurchführung mit IP 55/EMV-Dichtung

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp: Schaltschrank-/Gestellsockel

Oberfläche: Feuerverzinkt

Material: Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Breite	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Entspricht	Typ	Passt zu
20630-317	600mm	600mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Bodenblech, Kabeleinführung	Varistar CP
20630-324	800mm	1200mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Bodenblech, Kabeleinführung	Varistar CP
20630-323	1000mm	1000mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Bodenblech, Kabeleinführung	Varistar CP

Katalognummer	Breite	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Entspricht	Typ	Passt zu
20630-322	800mm	800mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Bodenblech, Kabeleinführung	Varistar CP
20630-321	600mm	600mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Bodenblech, Kabeleinführung	Varistar CP
20630-320	600mm	1200mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Bodenblech, Kabeleinführung	Varistar CP
20630-319	600mm	1000mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Bodenblech, Kabeleinführung	Varistar CP
20630-318	600mm	800mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Bodenblech, Kabeleinführung	Varistar CP

Table 2/2

Katalognummer	Schnelles Schiff
20630-317	No
20630-324	No
20630-323	No
20630-322	No
20630-321	No
20630-320	No
20630-319	No
20630-318	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Varistar CP Bodenblech für Kabeldurchführung hinten, geschlossen für IP 55 oder EMV-Anwendungen.

Bitte bestellen Sie den Erdungssatz separat.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE