


Varistar CP Stahltür, perforiert mit 3-Punkt-Verriegelung

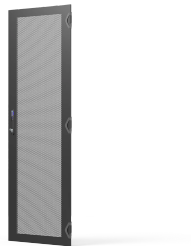

Varistar CP Perforierte Stahltür 3-Punkt-Verriegelung für IP 20-Anwendungen.

MERKMALE

Perforierte Stahltür mit 3-Punkt-Verriegelung für IP 20 Schutzklasse

Schwenkhebelgriff mit eingebauten Druckknopf

Öffnungswinkel 180°

SPEZIFIKATIONEN

Verriegelungstyp: 3-Punkt-Verriegelung, elektronisch

Produkttyp: Schaltschranktür

Schutzart: IP20

Material: Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Typ	Anzahl Verpackungen	Farbe
21630-814	42U	2000mm	600mm	Stahltür, perforiert, Scharnier, Links	1	Schwarzgrau
21630-815	47U	2200mm	600mm	Stahltür, perforiert, Scharnier, Links	1	Schwarzgrau
21630-816	52U	2450mm	600mm	Stahltür, perforiert, Scharnier, Links	1	Schwarzgrau

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Typ	Anzahl Verpackungen	Farbe
21630-817	42U	2000mm	800mm	Stahltür, perforiert, Scharnier, Links	1	Schwarzgrau
21630-818	47U	2200mm	800mm	Stahltür, perforiert, Scharnier, Links	1	Schwarzgrau
21630-819	52U	2450mm	800mm	Stahltür, perforiert, Scharnier, Links	1	Schwarzgrau
21630-895	42U	2000mm	600mm	Stahltür, perforiert, Scharnier, Rechts	1	Schwarzgrau
21630-896	47U	2200mm	600mm	Stahltür, perforiert, Scharnier, Rechts	1	Schwarzgrau
21630-897	52U	2450mm	600mm	Stahltür, perforiert, Scharnier, Rechts	1	Schwarzgrau
21630-898	42U	2000mm	800mm	Stahltür, perforiert, Scharnier, Rechts	1	Schwarzgrau
21630-899	42U	2000mm	800mm	Stahltür, perforiert, Scharnier, Rechts	1	Schwarzgrau
21630-900	52U	2450mm	800mm	Stahltür, perforiert, Scharnier, Rechts	1	Schwarzgrau

Table 2/2

Katalognummer	Farbcode	Entspricht	Oberfläche	Passt zu	Schnelles Schiff
21630-814	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Varistar CP	No
21630-815	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Varistar CP	No
21630-816	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Varistar CP	No

Katalognummer	Farbcode	Entspricht	Oberfläche	Passt zu	Schnelles Schiff
21630-817	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Varistar CP	No
21630-818	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Varistar CP	No
21630-819	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Varistar CP	No
21630-895	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Varistar CP	No
21630-896	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Varistar CP	No
21630-897	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Varistar CP	No
21630-898	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Varistar CP	No
21630-899	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Varistar CP	No
21630-900	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Varistar CP	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

DIN-Profilhalbzylinder für Schwenkhebelgriff bitte separat bestellen.

Bitte bestellen Sie den Erdungssatz separat.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE