


Varistar CP Schwenkrahmen für 800 mm Breite

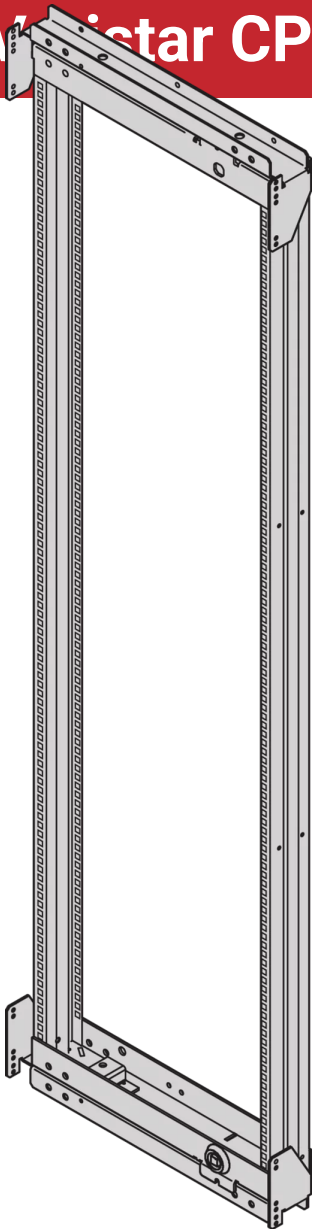

Der 19"-Schwenkrahmen ermöglicht den Einbau von Baugruppenträgern und ermöglicht den Zugang zur Verkabelung auf der Rückseite.

Der Varistar CP Schwenkrahmen verfügt über eine maximale Traglast von 150 kg, einen 120°/160 Schwenkbereich und einen flexiblen Drehpunkt.

MERKMALE

Für volle Höhe oder Teilausbau

Drehpunkt ist rechts oder links wählbar

Für die Aufnahme von 19-Zoll-Einschüben und 19-Zoll-Baugruppenträgern.

120 x 160 ° Scharnier, Vierkantschlösser mit 2 Schlüsseln

Traglast 150 kg

Die nutzbare Höhe innerhalb des Schwenkrahmens ist 4 HE geringer als die Höhe des Rahmens, an dem der Schwenkrahmen befestigt ist.

SPEZIFIKATIONEN

Breite: 800mm
Produkttyp: Schaltschrank-/Gestellrahmen
Material: Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Winkel	Höhe Gestell	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode	Oberfläche
21630-669	120° min	24U	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
21630-671	120° min	29U	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
21630-673	120° min	33U	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
21630-675	120° min	38U	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
21630-677	120° min	42U	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
21630-679	120° min	47U	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
21630-680	160° min	24U	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
21630-681	160° min	29U	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
21630-682	160° min	33U	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
21630-683	160° min	38U	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
21630-684	160° min	42U	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
21630-685	160° min	47U	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet

Table 2/2

Katalognummer	Höhe	Schutzart	Schnelles Schiff
21630-669	1200mm	IP20	No

Katalognummer	Höhe	Schutzart	Schnelles Schiff
21630-671	1400mm	IP20	No
21630-673	1600mm	IP20	No
21630-675	1800mm	IP20	No
21630-677	2000mm	IP20	No
21630-679	2200mm	IP20	No
21630-680	1200mm	IP20	No
21630-681	1400mm	IP20	No
21630-682	1600mm	IP20	No
21630-683	1800mm	IP20	No
21630-684	2000mm	IP20	No
21630-685	2200mm	IP20	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die 19-Zoll-Schwenkrahmen können direkt am Schrankgestell und mit Hilfe von Tiefenstreben in 50 mm Schritten variabel montiert werden.

Bitte bestellen Sie den Erdungssatz separat.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE