

123 Serie Z Pfettenklipp



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Federstahlclip zum Aufschlagen auf Dachpfetten, gleicht den Winkel der Pfette aus

Bietet eine Methode zur Befestigung von Kabelschutzrohr und Verteilerdosen an Dachpfetten

Befestigung am unteren Flansch

SPEZIFIKATIONEN


Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Lochgröße (HS)	Flanschstärke (FT)	B
123	171700	Federstahl	nVent CADDY Armour	6.8 mm	1.5 - 2.5 mm	15 mm Min

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Statische Last
123	171700	450N

DIAGRAMME

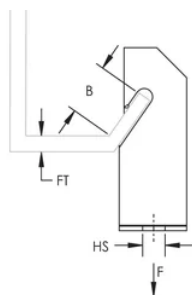

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

