

38 Gewindestangenhänger mit Öse, Stahl, versetzt



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Befestigung von Gewindestangen an der Gebäudestruktur

Mit voller vertikaler Justiermöglichkeit von Gewindestangen

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Stangengröße (RS)	Lochgröße 1 (HS1)	Lochgröße 2 (HS2)
038M0010EG	598290	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	M10	13 mm	6.7 mm

Table 2/2


Katalognummer	Artikelnummer	Höhe (H)	Breite (W)	C	D	Statische Last
038M0010EG	598290	85 mm	29 mm	30.6 mm	19 mm	1112N

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die Lastbemessung hängt von der Holzstrukturstärke ab.

Verwenden Sie für 3/8" Gewindestange bis 2" Rohr zwei Holzschrauben Modell Nr. 43. Verwenden Sie für 3/8") Gewindestange bis 4" Rohr eine Ankerschraube vom Modell #42 1/2" x 3".

DIAGRAMME

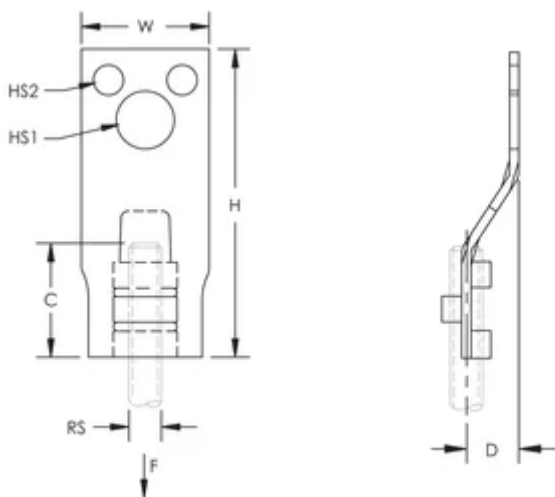

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

