

Stahlträger-Befestigungselement



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Kann an Stahlgitterbalken oder I-Trägern installiert werden

Einfache Positionierung dank daumenbetätigtem Federstahlklipp

Abreißschraubenkopf zur einfachen Installation und Inspektion erdbebensicherer Queraussteifungen

Keine Montage erforderlich

Keine losen Einzelteile

Entspricht den Anforderungen NFPA®-13 für erdbebensichere Queraussteifungen

Erfüllt die Anforderungen von CEN/TS 17551:2021 für seismische Pendelaussteifung

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Flanschstärke (FT)	Schraubendurchmesser (Sc)	A
CSBBARJEG	404354	Gusseisen	Elektrolytisch verzinkt	6.4 - 12.7 mm	0.5	50.8 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	B	C
---------------	---------------	---	---

CSBBARJEG	404354	76.2 mm	63.5 mm
-----------	--------	---------	---------


ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die Befestigung an der Baustruktur und an dem Aussteifungselement ist nicht enthalten.

Belastung nach UL				
Teilenummer	Befestigung an der Baustruktur	Flanschstärke	Aussteifung	Tragfähigkeit
CSBBARJ	CSBUNIV050	6 - 13 mm	DN25 - DN50 Sch. 40 NPS	4004 N
	CSBURC12	6 - 13 mm	CSB12CBL	1859 N
			CSB18CBL	3434 N
			CSB36CBL	4893 N

Belastung nach FM					
Aussteifungsrichtung	Größe Leitungsrohr	Horizontale Belastbarkeit nach Installationswinkel von der Vertikalen			
		30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
Parallel	N/A	6270 N	9385 N	11300 N	12590 N
Senkrecht	N/A	7740 N	7605 N	9165 N	10230 N

DIAGRAMME

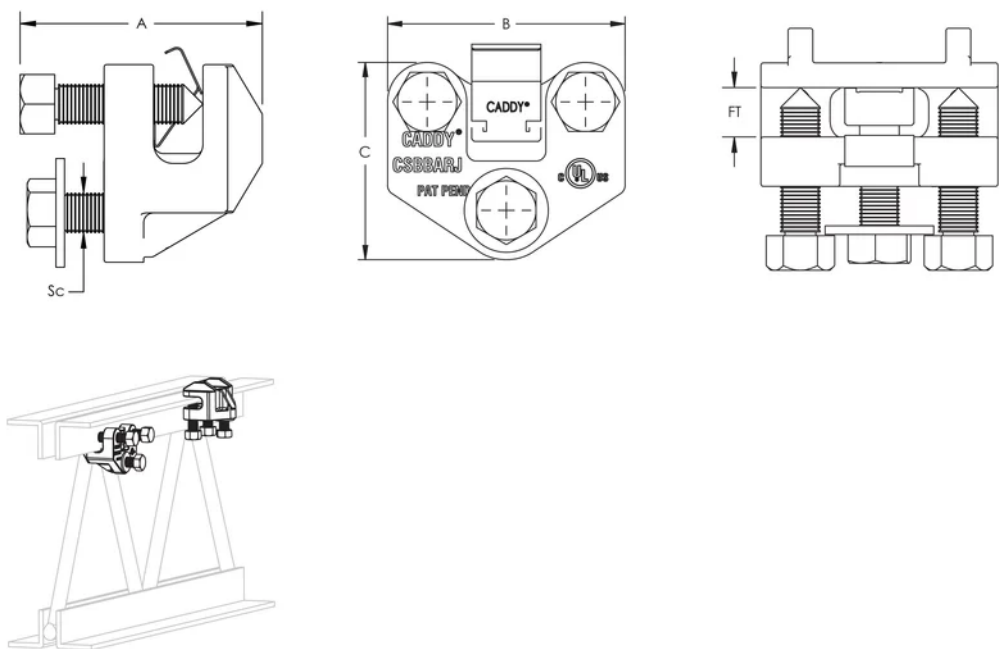

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-

Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

