

BC200-CD Trägerklammer mit Schelle für Kabelschutzrohr



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Macht Ausgleichsbiegungen des Kabelschutzrohrs überflüssig

Gewindebohrung auf der Rückseite

Ideal für Kabel, Rohr- und Lüftungs-Anwendungen


SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Außendurchmesser (OD)	Flanschstärke (FT)	Stangengröße (RS)
BC200CD1B	182220	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	19 - 25 mm	16 mm Max	6

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Drehmoment (TQ)	Statische Last
BC200CD1B	182220	4 N·m	440N

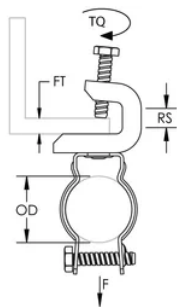

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

