

Messing-Spreizanker



MERKMALE

Spreizanker für metrische Schrauben, Messing

Zur Verwendung in Beton und Stein

SPEZIFIKATIONEN

Sicherheitsfaktor statische Last: 3.5


Material: Messing

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Schraubendurchmesser (Sc)	Länge (L)	Durchmesser (Ø)	Statische Last 1 (F1)	Statische Last 2 (F2)
CLM6030	593090	6	22mm	8 mm	650N	550N
CLM8040	593100	8	30mm	11 mm	1100N	900N
CLM10040	593110	10	34mm	13 mm	1600N	1300N

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Statische Last 1 gilt für eine Verankerung in ungerissenem Beton C20/25. Statische Belastung 2 gilt für eine Verankerung in Vollziegeln bei einer Druckfestigkeit von über 15 MPa.

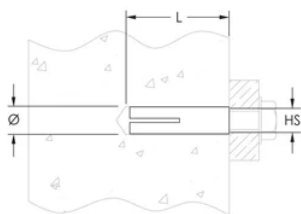

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

